

MERKMALE

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP) zum Schutz gemäß IP44
- 110-V-Sekundärwicklung mit Mittenanzapfung zur Erde (CTE)
- 10 A thermischer magnetischer Auslöser (von Hand rücksetzbar) verringert die Wahrscheinlichkeit einer Überlastung
- 2 x 16 A 110-V-Buchsen
- Thermischer Überlastschutz
- Intermittierender Nennwert:
Maximales Verhältnis für die Betriebslast
- 2 Meter langes

Tragbarer 3,3-kVA- Isolationstransformator von RS Pro, 230 V ac, 2 x 16 A

RS Best.-Nr. 122-6705



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser Sicherheitstransformator unserer eigenen Marke RS Pro ist ein hochwertiger, nach BSEN (British Standard European Norm) 61588 hergestellter UK, der vollständig den reduzierten Niederspannungsvorschriften entspricht.

Allgemeine Spezifikationen

Typ	Tragbarer Werkzeugisolationstransformator
Gehäuse	GRP - Farbe Gelb
Anwendungen	Isolierung, Übertragung, Verteilung und Nutzung von Wechselstrom elektrischer Leistung, Erhöhung niedriger Wechselspannungen bei hohem Strom oder Verringerung hoher Wechselspannungen bei niedrigem Strom in elektrischen Leistungsanwendungen und zur Kopplung von Stufen von Signalverarbeitungsschaltungen

Elektrische Spezifikationen

Nennleistung	3.3kVA
Primäre Nennspannung:	230 V ac
Sekundäre Nennspannung:	110 V (55 V - 0 V - 55 V)
Ausgangsstrom	2 x 16 A
Minimale Betriebsfrequenz	50Hz
Maximale Betriebsfrequenz	60Hz
Steckertyp	BS 13
Steckdosentyp	BS EN 6030
Thermischer Ausschritt	10AMP

Mechanische Spezifikationen

Montageart	Stand-Alone
Abmessungen	195 mm x 195 mm x 265 mm
Länge	195mm
Breite	195mm
Tiefe	265mm
Gewicht	18kg


Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP44
---------------------	------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Normen erfüllt	BS EN 61558, BS EN 61558-20-23, BS EN 60529



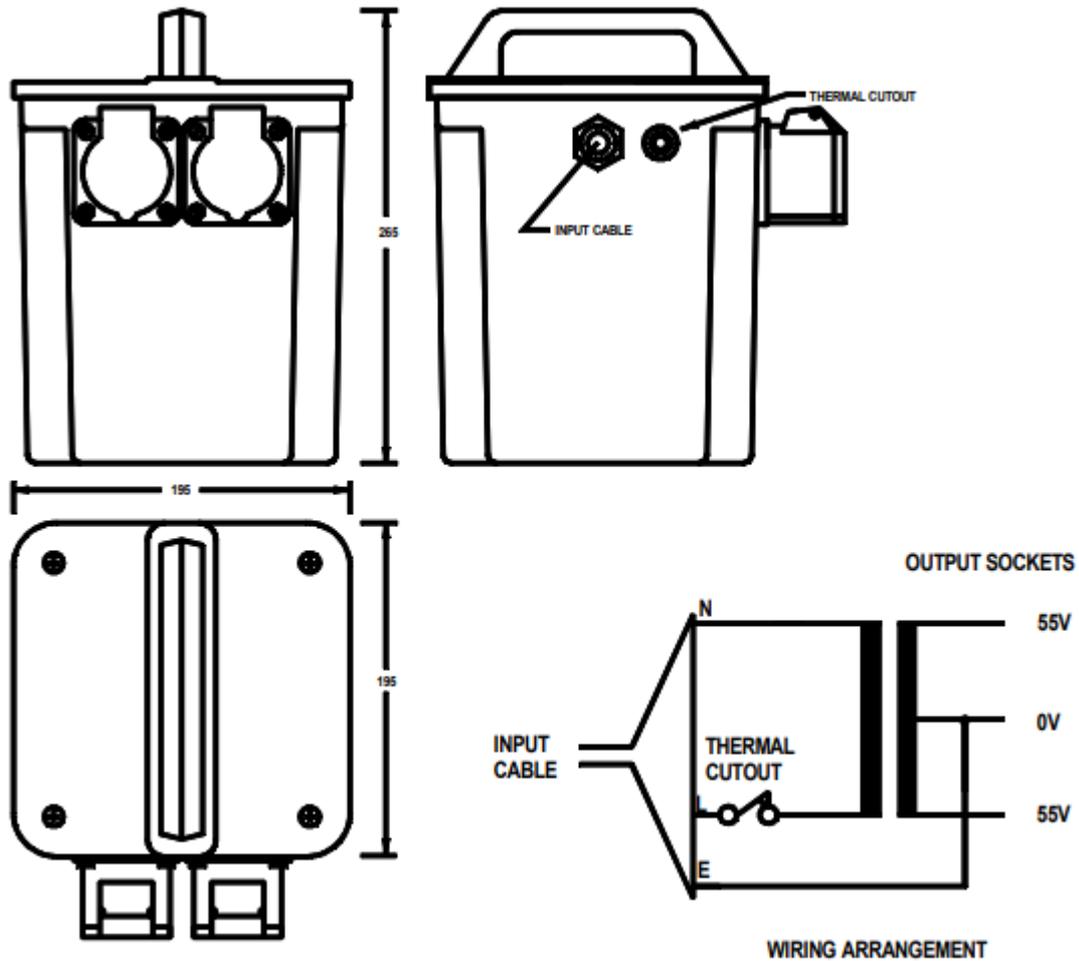

PORTABLE TOOL TRANSFORMER