



Afficher les détails du produit dans medias

13.11.2025, 07:18:35 UTC

SCHAFFLER





FAG

UKP210

Palier à semelle

Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR

Information technique

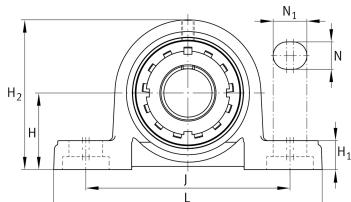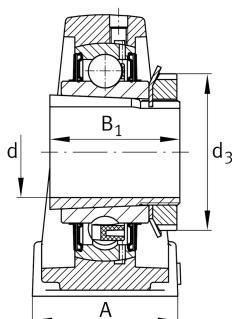

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

dimensions principale & données de performance

d	45 mm	Alésage
L	206 mm	Longueur totale
H ₂	114 mm	Hauteur
≈m	2,95 kg	Poids

Cotes de montage

J	159 mm	Distance trous de fixation
N	20 mm	Largeur (rainure)
N ₁	25 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	57,2 mm	Distance axe arbre
A	60 mm	Largeur (base)
H ₁	21 mm	Hauteur (base)
B ₁	55 mm	Largeur totale du collier de blocage
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



Afficher les détails du produit dans medias

13.11.2025, 07:18:35 UTC

SCHAFFLER

information additionnelle

P210

Corps de palier

UK210

Désignation roulement

Plage de température

T min

-20 °C

Température de fonctionnement min.

T max

120 °C

Température de fonctionnement max.