




Save as PDF



Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1620 case

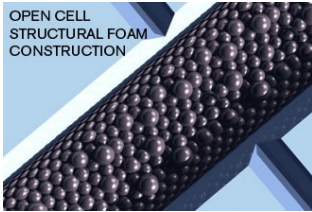

OPEN CELL STRUCTURAL FOAM CONSTRUCTION

Innenabmessungen :
54.3 x 41.4 x 31.9 cm (21" x 16" x 13")

Wasserdicht, bruchfest und staubdicht

- Leicht zu öffnender zweistufiger Verschluss
- Offener Zellkern mit solider Wandkonstruktion - stark und leicht
- O-Ring-Dichtung
- Automatisches Druckausgleichsventil
- Einklappbare Griffe
- Edelstahlbeschläge und Schlosssicherung
- 4 Schichten Würfelschaumstoff und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Individuelles Namensschild auf Wunsch erhältlich
- Bedingungslose Qualitätsgarantie

Ausziehgriff

Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahlager



Schwarz

Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1620 case TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen (L x W x D)	Interior Dimensions (L x W x D)	
63 x 49.2 x 35.2 cm (25" x 19" x 14")	54.3 x 41.4 x 31.9 cm (21" x 16" x 13")	
Deckeltiefe	Bodentiefe	Gesamttiefe
5.2 cm (2")	26.7 cm (10.50")	31.9 cm (12.56")
Deckeltiefe	Bodentiefe	Gesamttiefe
5.2 cm (2.06")	26.7 cm (10.50")	31.9 cm (12.56")
Gewicht mit Schaumstoff	Gewicht ohne Schaumstoff	Auftrieb max.
11.8 kg. (26.01 lbs)	11.1kg (24.47 lbs.)	68 kg (149.91 lbs.)
Temperaturbereich	No. of Wheels	Retractable Handle
-40 / 99° C (-40 / 210° F)	2	Yes

Personalized Nameplate Available

1620EU Case Certificates

- IP67(1 meter submersion for 30 minutes)
- MIL C-4150J
- Def Stan 81-41/STANAG 4280

Materials

Gehäuse	Verschluss	O-Ring Deckel	Stifte
Polypropylene	ABS	PolymerStainless Steel	
Schaumstoff	Ausgleichsschraube	Ausgleichsventil	O-Ring, Ausgleich
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET	70 Shore Nitrile

Konfiguration

Kat. #	Beschreibung
1620EU	Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1620 case

Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1620 case Zubehör

Kein Zubehör ist für dieses Produkt zur Zeit verfügbar