



NA49/32-XL [🔗](#)

Roulement à aiguilles

Roulement à aiguilles NA49.-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

X-life

Information technique

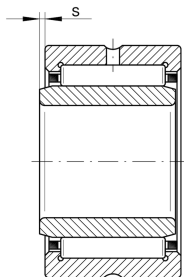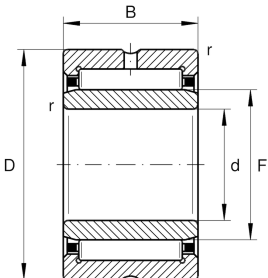

Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	32 mm	Alésage
D	52 mm	Diamètre extérieur
B	20 mm	Largeur
C _r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	47.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	9.100 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	11.100 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.000 1/min	Vitesse de base
≈m	0,16 kg	Poids

Dimensions

F	40 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	0,8 mm	Déplacement axial



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement