



Every part matters

BOÎTIER STANDARD EN ALUMINIUM (Non peinte)



Données techniques

Matière	AlSi12, conformément à DIN EN 1706
Indice de protection	IP 66 conformément à IEC 60529 IP67, IP68 et IP69K sur demande
Joint	Joint en néoprène Silicone, Viton et EMC sur demande
Vis du couvercle	Acier inoxydable 1.4301 (A2), Imperdables (M4/M6)
couple de serrage	4 Nm à 5 Nm
résistance aux chocs	énergie d'impact de 10 Joules - IK 09 conformément à EN 60068-2-75
la température de service	-40 °C à +100 °C (Joint en néoprène) -60 °C à +140 °C (Joint Silicone)
Surface	Non peinte


Approbations:




Liste des tailles - Aluminium (Non-Peinte)

RS PRO Réf produit	O--> Oui			Accessoires standards						Certification					
	Dimensions externes (mm)			Plaque de monta ge	Supports externes M6	Charniè res EXT	Charniè res INT	Barrette DIN pour les bornes		Joint en silicon e	IP 66	IP 67	IP 68	Indice IK	EMC
	Longu eur (L)	largeu r (l)	Haute ur (H)					TS15	TS35						
7608973	50	45	30	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608976	98	64	34	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608982	150	64	34	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	IK 09	O
7609001	58	64	34	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608979	75	80	57	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608963	125	80	57	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608998	175	80	57	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608995	250	80	57	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608985	100	100	81	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608989	160	100	81	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608967	122	120	81	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8462998	220	120	81	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8462992	122	120	91	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
7609014	220	120	90	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
1901863	140	140	90	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
1901864	200	140	90	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
7609005	160	160	91	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
7608991	260	160	90	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463005	360	160	90	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463008	180	180	100	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463002	280	180	100	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463011	230	200	110	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
7609008	280	230	110	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463014	330	230	111	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463018	230	200	180	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463027	330	230	111	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463020	400	310	110	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	IK 09	O
8463024	400	310	180	O	O	O	-	-	O	O	O	-	-	IK 09	O
8463033	600	310	110	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	IK 09	O
8463036	600	310	180	O	O	O	-	-	O	O	O	-	-	IK 09	O
8463030	400	230	110	O	O	O	-	-	O	O	O	-	-	IK 09	O

Accessoires de montage

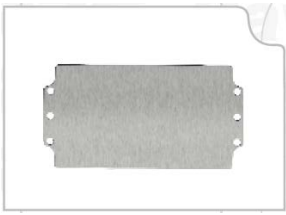

Plaques de montage

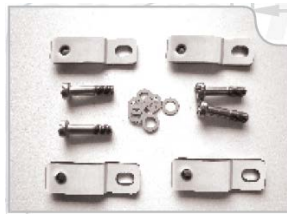

Supports de montage



DIN Rail



Charnières internes.



Charnières externes

Personnalisation

