


## CARATTERISTICHE

- Azione di bloccaggio a cricco non sganciabile
- Adatto per una moltitudine di usi
- Facile da filettare
- Idoneità per la legatura di componenti o cavi

## Fascetta per cavi in nylon rosso RS PRO, 100mm x 2,5

Codice RS: 233-207

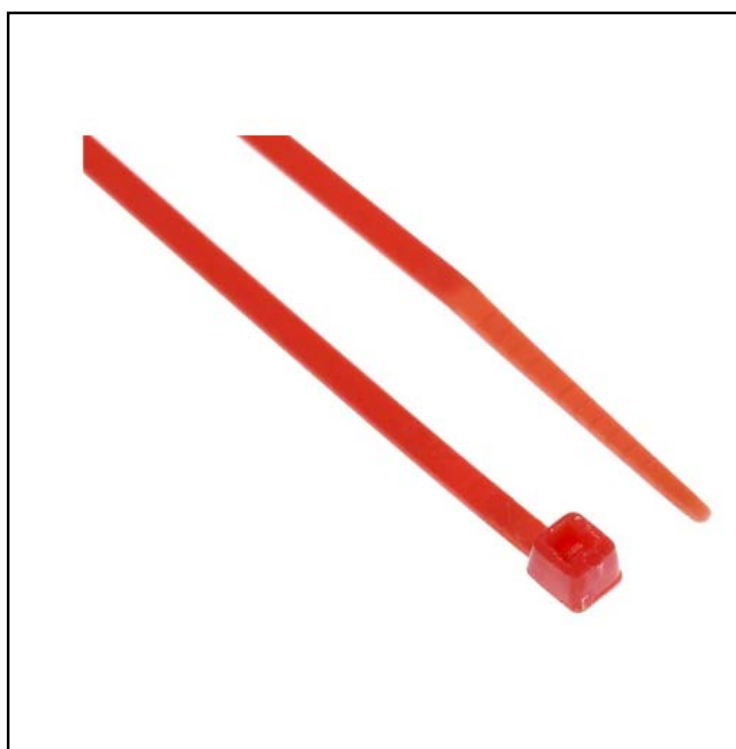

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Il design di una fascetta per cavi include una testa che fornisce la scanalatura per il nastro da tirare, creando un anello. Il cavo può essere fatto passare attraverso la scanalatura fino a raggiungere l'anello preferito, quindi è possibile tagliare il cavo in eccesso.

Quando viene avvitato attraverso la scanalatura, i denti del cavo formano un blocco che non può essere tirato indietro.

Queste fascette per cavi colorate in nylon devono essere parte essenziale di ogni kit attrezzi. Con l'ampia gamma RS PRO sono disponibili diverse dimensioni e colori per soddisfare tutte le esigenze.

## Specifiche generali

<b>Tipo</b>	Non riapribile
<b>Colore</b>	Rosso
<b>Materiale</b>	Nylon 66
<b>Applicazione</b>	Legare insieme il filo , industrie diverse per usi vari Industria automobilistica Trasporto
<b>Temperatura di esercizio minima</b>	-50°C
<b>Temperatura di esercizio massima</b>	85 °C.
<b>Comportamento al fuoco</b>	Tipo ignifugo
<b>Quantità</b>	100

## Specifiche meccaniche

<b>Lunghezza</b>	100mm
<b>Larghezza</b>	2,5mm
<b>Resistenza alla trazione</b>	78,4N
<b>Massima potenza del bundle</b>	22mm

## Omologazioni

<b>Standard soddisfatti</b>	UL94-V2
-----------------------------	---------

