


# Accessoires de climatisation

## Accessoires universels

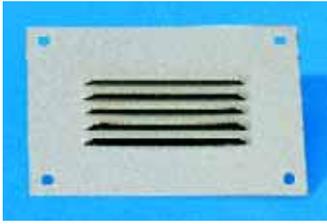


### Ouies d'aération

Pour l'aération par convection. Elles sont faciles à monter à l'aide de 4 vis.

**Matériau :**  
Tôle d'acier

**Teinte :**  
RAL 7035

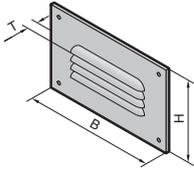


B = Largeur  
H = Hauteur  
T = Profondeur

B mm	H mm	T mm	UE	Référence SK
160	110	8	4 p.	<b>2541.235</b>
210	100	8	4 p.	<b>2542.235</b>
330	110	8	4 p.	<b>2543.235</b>

Extension de référence .200 pour les ouïes avec finition laque teinte RAL 7032, extension .300 pour les ouïes avec apprêt. Délai de livraison sur demande.

**Plans détaillés,**  
voir page 1184.

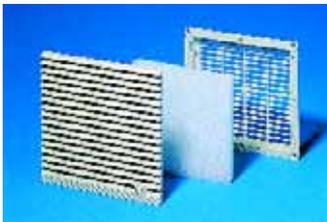

### Filtres de sortie

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer des filtres de sortie dans les parties inférieure et supérieure de l'armoire électrique.

**Matériau :**  
ABS,  
résistance du matériau conforme à UL 94-V0.

**Teinte :**  
RAL 7035

**Composition de la livraison :**  
Filtre de sortie avec cartouche filtrante.

Dimensions en mm	Référence SK
116,5 x 22	<b>3321.207</b>
148,5 x 24,5	<b>3322.207</b>
204 x 30	<b>3323.207</b>
255 x 30	<b>3325.207</b>
323 x 30	<b>3326.207</b>

Extension de référence .200 pour les modèles en RAL 7032.

**Remarque :**  
Modèles avec protection CEM,  
voir page 640.

**+** **Accessoires :**

Cartouches filtrantes de rechange,  
voir page 670.  
Cartouches filtrantes fines,  
voir page 670.



### Capots de protection contre les jets d'eau

**pour ventilateurs à filtre et filtres de sortie**

En installant un capot de protection contre les jets d'eau sur le ventilateur à filtre et sur le filtre de sortie, et en utilisant une cartouche filtrante fine, vous obtenez l'indice de protection IP 56 selon EN 60 529/10.91. L'utilisation des capots de protection contre les jets d'eau est particulièrement conseillée dans l'industrie agro-alimentaire.

**Matériau :**  
Acier inoxydable

**Indice de protection :**  
Associé à un ventilateur à filtre ou à un filtre de sortie, NEMA 3R + 12 est respecté.

Pour ventilateur	Dimensions en mm	Référence SK
SK 3321. . . .	150 x 260 x 40	<b>3321.800<sup>1)</sup></b>
SK 3322. . . .	176 x 270 x 55	<b>3322.800</b>
SK 3323. . . .	233 x 410 x 55	<b>3323.800</b>
SK 3324. . . . SK 3325. . . .	282 x 500 x 85	<b>3324.800</b>
SK 3326. . . . SK 3327. . . .	350 x 560 x 110	<b>3326.800</b>

<sup>1)</sup> Délai de livraison sur demande.

