

E12650




Câble avec prise femelle

ADOAX050MSS0050H05

article arrêté  
Date d'arrêt: 03/31/2026

Article de remplacement: EVCA24  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

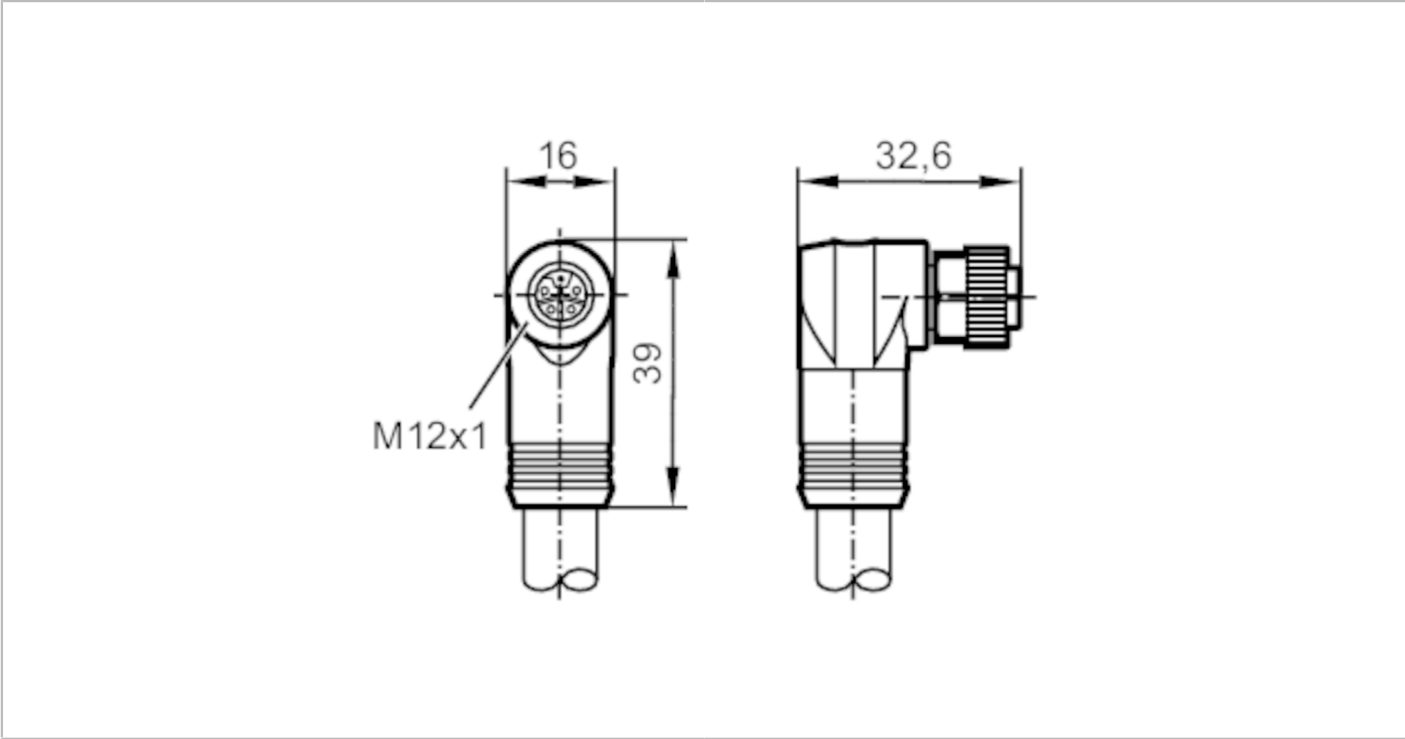

| Application                |      |                                                          |
|----------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique |      | contacts dorés                                           |
| Version                    |      | Câble de puissance, codage L                             |
| Application                |      | Applications industrielles / automatisation industrielle |
| Données électriques        |      |                                                          |
| Tension d'alimentation     | [V]  | 63 DC                                                    |
| Courant de sortie total    | [A]  | 16                                                       |
| Conditions d'utilisation   |      |                                                          |
| Température ambiante       | [°C] | -40...90                                                 |
| Indice de protection       |      | IP 67                                                    |
| Données mécaniques         |      |                                                          |
| Poids                      | [g]  | 10609                                                    |
| Dimensions                 | [mm] | 39 x 16 x 38,1                                           |
| Matière du corps           |      | TPE                                                      |
| Matière écrou moleté       |      | laiton, nickelé                                          |
| Matière des joints         |      | FKM                                                      |
| Remarques                  |      |                                                          |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                                                 |

# E12650



## Câble avec prise femelle

ADOAX050MSS0050H05

### Raccordement électrique


Câble: 50 m, PVC/PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré



### Raccordement

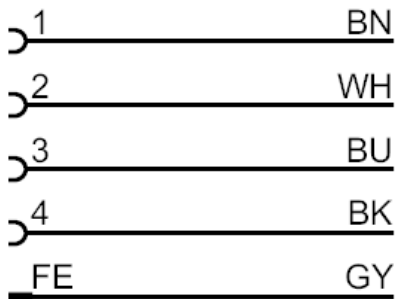

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | brun                            |
| WH = | blanc                           |
| BU = | bleu                            |
| BK = | noir                            |
| GY = | gris                            |