

D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 25-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 3 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 3 und geraden Kabelabgang, Länge: 1 m

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 029773
GTIN	4046356029773
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	167,010 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	167,810 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	25
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 50
Kabelabgang	gerade
Schutzart	IP20

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

Materialangaben

Material Gehäuse	PVC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet

D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291

Technische Daten

Materialangaben

Außenmantel, Material	PVC
-----------------------	-----

Elektrische Kennwerte


Polzahl	25
Bemessungsstrom	1 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsspannung (III/3)	125 V

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen


Maßzeichnung

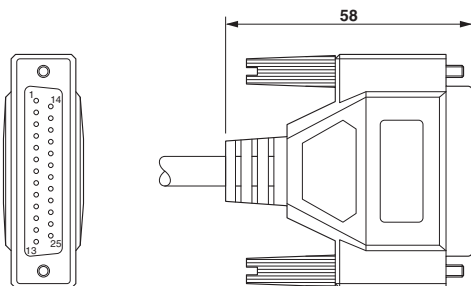


Maßzeichnung

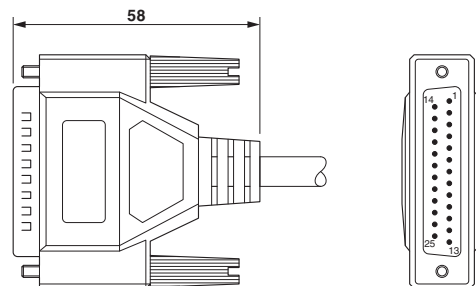

Schaltplan

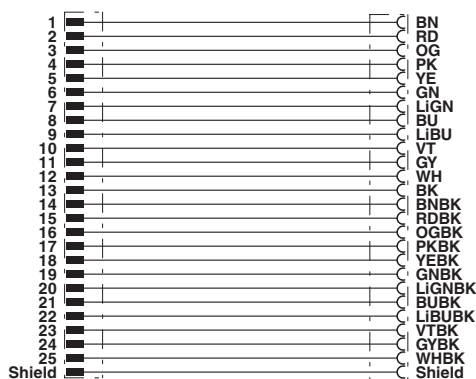


Schemazeichnung

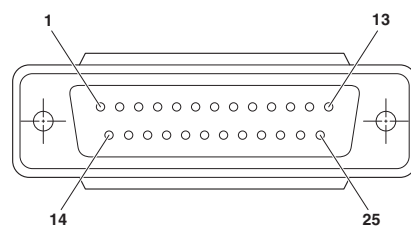

D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291

Schemazeichnung

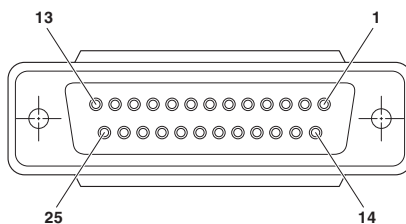

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060390
eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27060300
eCl@ss 7.0	27060390
eCl@ss 8.0	27060390
eCl@ss 9.0	27060390

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001408
ETIM 7.0	EC000748

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121604

Approbationen

Approbationen

Approbationen


EAC / EAC

Ex Approbationen

D-SUB-Kabel - VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291

Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

EAC		B.00767
-----	---	---------
