


## PINZE A BECCHI PIEGATI A 90° PER ANELLI ELASTICI ESTERNI

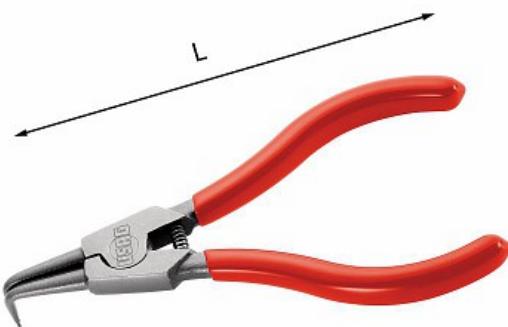

**128 CP**

UNI 7914 DIN 5256

- Modello standard
- Punte e becchi in corpo unico
- Becchi conici per la massima accessibilità
- Manici rivestiti in PVC
- Esecuzione verniciata trasparente
- Molla di richiamo

### Dettagli famiglia

Codice	Capacità mm	d max mm	L mm
U01280032	3÷10	0,9	140
U01280033	10÷25	1,3	140
U01280034	19÷60	1,8	170
U01280035	40÷100	2	200

### Serie / Configurazioni

## Articoli



127 C/SE4 - Serie 4 pinze per anelli elastici



127 C/SE4M - Serie di 4 pinze per anelli elastici



127 C/SE4P - Serie 4 pinze per anelli elastici



127 C/SE4S - Serie 4 pinze per anelli elastici



127 C/SH20 - Gancio multiplo da parete per pinze anelli elastici (20 pz)



519 M 127C - Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)



519 M 150 - Modulo in spugna bicolore assortito (49 pz)



519 M 276C - Modulo in spugna bicolore assortito (42 pz)



519/127C - Modulo in termoformato assortito (4 pz)