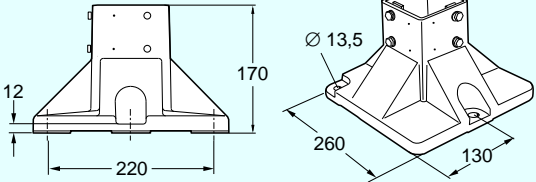
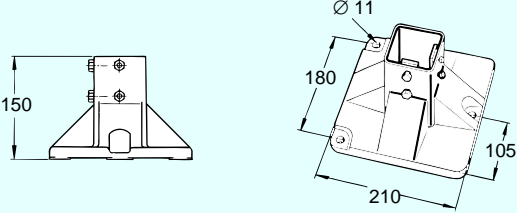

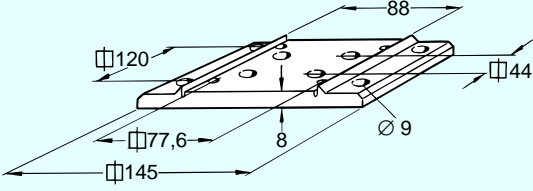
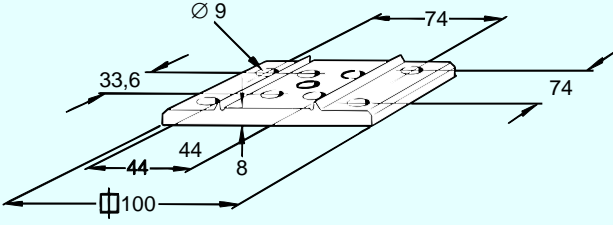
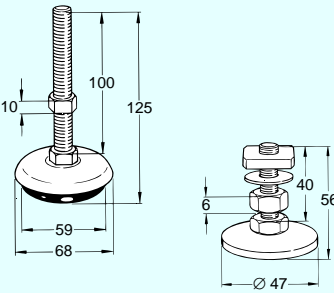
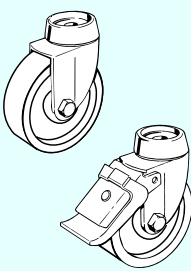


Piètements

<p>XCFF 88×260</p> <p>Piètements Avec visserie Aluminium moulé</p> <p>Socle pour profilé XCBM/ XCBL ..×88 Couple de flexion max. 1500 Nm</p>	
<p>XCFF 64×210</p> <p>Socle pour profilé XCBM/ XCBL ..×64 Couple de flexion max. 750 Nm</p>	
<p>XCFF 44×130</p> <p>Socle pour profilé XCBM/ XCBL ..×44 Couple de flexion max. 250 Nm</p>	
<p>XCFB 88 F</p> <p>Embase pour profilé XCBM/XCBL ..×88 Aluminium anodisé Pièces de montage nécessaires: MF6S 8×30 (4) ou MF6S 6×30 (4) Couple de flexion max. 200 Nm</p>	
<p>XCFB 44 F</p> <p>Embase pour profilé XCBM/XCBL ..×44 Aluminium anodisé Pièces de montage nécessaires : MF6S 8×30 (1) ou MF6S 6×30 (4) Couple de flexion max. 50 Nm</p>	
<p>XCFS 12×68</p> <p>Pied réglable Avec écrou Acier électrozingué</p> <p>Filetage M12 Pièces de montage néces- saires : XCFE .. M12 Charge verticale max. 2500 N</p>	
<p>XLFS 8</p> <p>Filetage M8 Charge verticale max. 400 N</p>	
<p>XCAG 80 A XCAG 80 BA</p> <p>Roulettes orientables Avec visserie Acier électrozingué Pièces de montage néces- saires : XCAN 8 ou XCFE .. M12 Charge verticale max. 600 N</p> <p>Roulette orientable Roulette orientable avec frein multi-stop</p>	