

MERKMALE

- **Sehr starke g-Klemme durch Gusseisenrahmen**
- **Geschmiedete Stahlspindel**
- **Durch die starke Klemmspindel ist ein fester Halt gewährleistet**
- **Große Oberfläche auf der Klemme**
- **Lange Spindelstange für schnelles Anziehen und Sichern**
- **Je nach Ihren Anforderungen sind g-Klemmen in verschiedenen Größen erhältlich**

RS Pro G-Klemme 300 mm x 96 mm

RS Best.-Nr. 771-9348



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese RS Pro G-Klemme ist perfekt für alle Ihre Holzarbeiten und technischen Projekte. Aufgrund der einfachen Bauweise sind sie ideal für den Einsatz fast überall. Diese RS Pro Klemme besteht aus Gusseisen, das die ausgezeichnete Festigkeit dieses Handwerkzeugs gewährleistet. Die starke Klemmspindel sorgt dafür, dass der Benutzer die G-Klemme fest in Griff hat, verbunden mit einer breiten Klemmfläche auf der Spindel und einem langen Gewinde auf der Spindelstange sorgt für schnelles Anziehen. Je nach Ihren Anforderungen sind verschiedene Größen erhältlich

Allgemeine

Typ	G-Klemme
Anwendung	Holzarbeiter und Zimmerleute, Ingenieure und Metallarbeiter, Mechaniker, Hobbyisten und Enthusiasten

Mechanische


Backenöffnung	300mm
Backentiefe	96mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	EN61340
-----------------------------------	---------



RS Code	L mm	B mm	kg
7719341	50	39	1,2
7719344	100	60	1,5
7719348	300	96	3,6

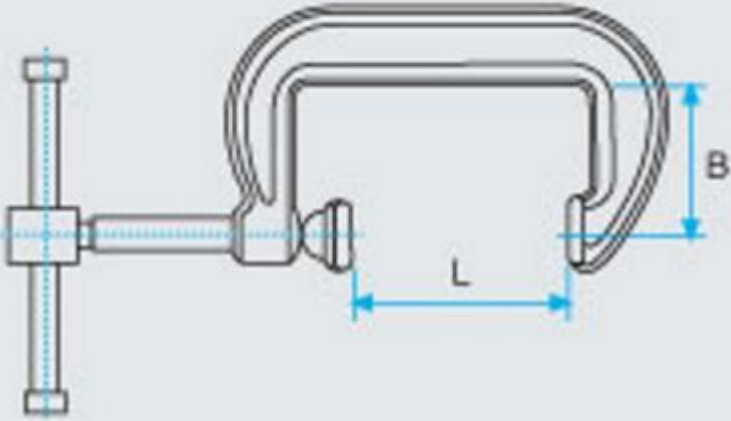

The technical drawing shows a side view of the C-clamp. Dimension 'L' is indicated by a horizontal double-headed arrow across the bottom of the C-shaped body. Dimension 'B' is indicated by two vertical double-headed arrows on the right side, showing the height of the upper and lower flanges.