

## MERKMALE

- S/FTP-Abschirmung
- Blanker Kupferleiter
- CAT6a funktioniert bei längeren Längen als Cat6
- RJ45-Steckverbinder montiert
- Verschiedene Längen erhältlich

## Geschirmtes Cat6a-Kabel von RS PRO, 500 mm, grau, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker

RS Best.-Nr. 778-5127



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Das Cat6a-Kabel von RS PRO ist für Heim-, Büro- und Industrienetzwerke geeignet, die eine zuverlässige Internetverbindung erfordern. Diese Kabel sind LSZH (raucharm, halogenfrei) und gewährleisten, dass die Gesundheits- und Sicherheitsstandards eingehalten werden, wenn sie sich in der Nähe einer hohen Wärmequelle befinden

## Allgemeine

<b>Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen</b>	Abgeschlossen
<b>Steckverbindertyp</b>	RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
<b>Abschirmungstyp</b>	S/FTP
<b>Material der äußeren Ummantelung</b>	LSZH
<b>Mantelfarbe</b>	Grau
<b>Leitermaterial</b>	Blankes Kupfer
<b>Isolatormaterial</b>	Polyolefin
<b>Bandmaterial</b>	Aluminium/Polyester
<b>Bandabdeckung</b>	125

## Elektrische


<b>Frequenz</b>	250MHz
-----------------	--------

## Mechanische

<b>Länge</b>	500m
<b>Außendurchmesser</b>	6,0 +/- 0,20
<b>Mantelstärke</b>	0,5mm
<b>Isolatordurchmesser</b>	0,97mm +/-0.05
<b>American Wire Gauge</b>	26

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	2011/65/EU und 2015/863
<b>Normen erfüllt</b>	IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe): 2010, TIA 568C.

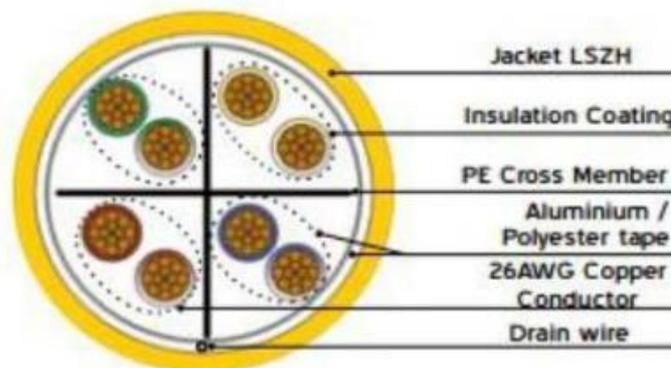

Construction	Value	
Conductors	AWG	26
	Size(mm)	7/0.20 +/- 0.008
	Material	Bare Copper
Insulators	Diameter (mm)	0.97+/-0.05
	Material	Polyolefin
Jacket	External O.D	6.0 +/- 0.20
	Thickness (mm)	0.5
	Material	PVC or LSZH
Tape	Material	Aluminium/Polyester
	Coverage	125