


Désignation

FIXATION EXPANSIBLE METALLIQUE POUR TUBE CARRE INTERIEUR DE 20 à 22 MM

CODE ARTICLE :

3582232

958232 : sac de 2 pièces 358232

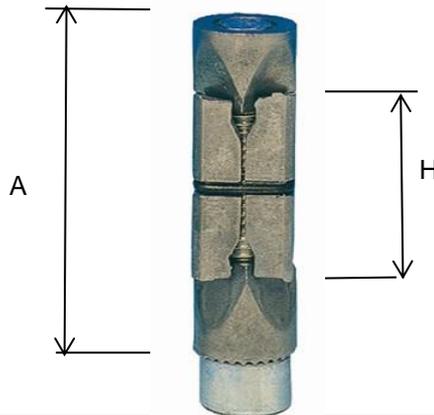

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| | 358220 |
| longueur vis | 90 mm |
| diamètre vis | CHC M12 |
| Hauteur totale | 70 mm |
| diamètre douille | Ø19,5mm composée de 4 ailettes retenues par fils ressort. |
| matière | zamak moulé |
| poids de la pièce | 0,090 kg |
| conditionnement usine | unitaire |
| | |

Fixation composée de 4 ailettes et deux cones d'expansion en zamak moulé.

Fixation métal pour tube carré :

Usage : Fixation des roulettes à trou central sur les chariots et matériels tubulaires

Ensemble constitué de pièces articulées dont le profil s'adapte aux parois intérieures du tube.

Le serrage de la vis sur deux cones métalliques opposés provoque une pression à l'intérieur du tube.

La forme crantée des faces d'appui sur le tube et le capot supérieur de la roulette empêchent tout desserrage accidentel.

Epaisseur minimum requise du tube : 1,5mm.