

FICHE TECHNIQUE



Arceau de parking
Parking barrier

Gamme / Range	SIGN
Référence / Reference	STOPCAR
Code usine	J1
Douane / Customs	73269098
EAN	3321369959431

Longueur / Length	755 mm
Largeur / Width	370 mm
Hauteur / Height	405 mm
Diamètre tube / Tube diameter	38 mm
Epaisseur / Thickness	15/10ème
Poids / Weight	4,5 kg

DESCRIPTION :

- Arceau de parking anti-stationnement
- Arceau rabattable au sol
- Fermeture avec cadenas
- Tube en acier ø38 mm

ACCESSOIRES :

- Cadenas avec 3 clés différentes
- 6 fixations béton M10

EMBALLAGE :

- 1 élément par carton
- 5 éléments par carton

Fabriqué en / Made of	Acier / Steel
Coloris / Color	Argent et rouge / Silver and red



DESCRIPTION :


- Budget parking barrier
- Pull-down barrier
- Lock with padlock
- Steel tube ø38 mm

ACCESSORIES :

- Padlock with 3 different keys
- 6 concrete fixations M10

PACKING :

- 1 piece in a cardboard box
- 5 pieces in a cardboard box

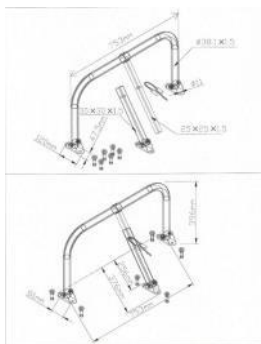

	Surconditionnement / Over packaging		Conditionnement / Packaging	
UVC/Consumer sales unit	5		1	
Carton / Cardboard box	790 x 450 x 280 mm		775 x 445 x 50 mm	
Hauteur palette / Pallet height	1,2 m	1,8 m	1,2 m	1,8 m
Cartons par couche / Boxes per layer				
Couches par palette / Layers per pallet				
Cartons par palette / Boxes per pallet	8	13	40	65
Produits par palette / Products per pallet	40	65	40	65
Poids palette net / Pallet net weight	180 kg	293 kg		
Poids palette brut / Pallet gross weight	200 kg	313 kg		