

 

ボールバルブ駆動ユニット

VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C

部品番号: 1758073

FESTO

Stainless steel, with double-acting actuator DAPS, 2/2-way, nominal width 1", PN63, thread EN 10226-1.

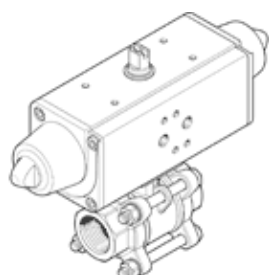

データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ スイベル軸
操作方法	空気圧
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp1
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
DN: 呼び径	25
使用圧力	6 ... 8.4 bar
プロセスバルブの呼び圧力	63
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-10 ... 200 °C
周囲温度	-10 ... 80 °C
Kv値	71.5 m ³ /h
組み付け時の最高表面温度	TX
Explosion group assembly	IIC
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seals	PTFE 強化PTFE
Material ball	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	3,500 g
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C