

## Universel - AS\*3\*1F AS2301F-01-08

### Fiche technique


### General series information

- Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

### Spécifications standards

Taille	2 (Base 1/8, 1/4)
Type	3 (Universel)
Méthode de contrôle	0 (Réglage à l'échappement)
Taroudage	M3, M5, U10/32, Rc
Port Size	01 (1/8)
Tube Size	Ø8
Option	Sans
Orifice calibré	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Contre-écrou	Standard (hexagonal)

# Dimensions

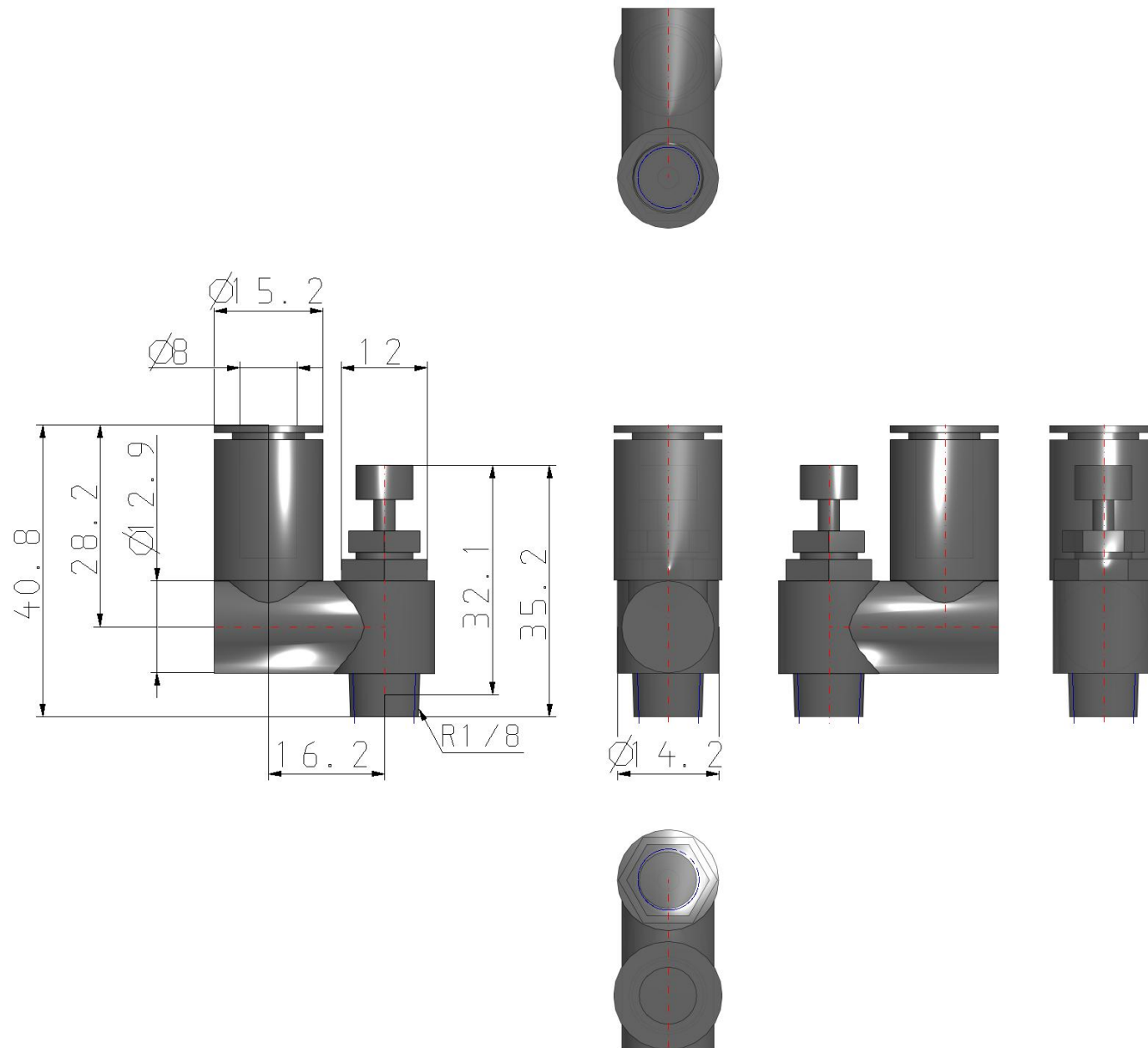

## Information supplémentaire

Catalogue

[AS\\_2-3\\_1F-A\\_FR.pdf](#)