


Sound tube

SOUND TUBE M30

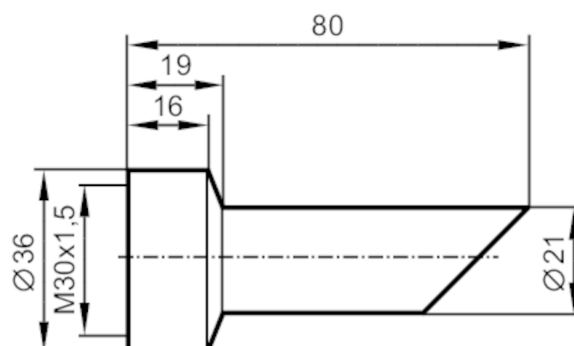

Application

Version pour tous les détecteurs à ultrason d'ifm avec filetage M30 et une portée max. de 3,5 m


Données mécaniques

Poids	[g]	24,5
Matières		POM
Étanchéité		joint


Remarques

Unité d'emballage 1 pièces


Diagrammes et courbes

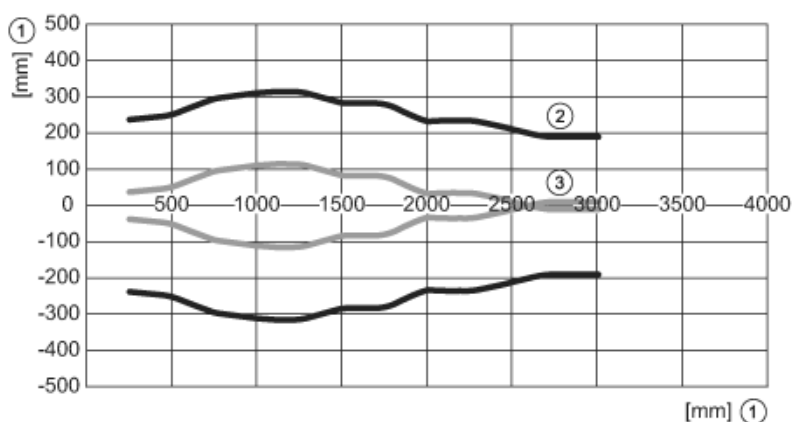


lobe ultrasonore standard avec sound tube

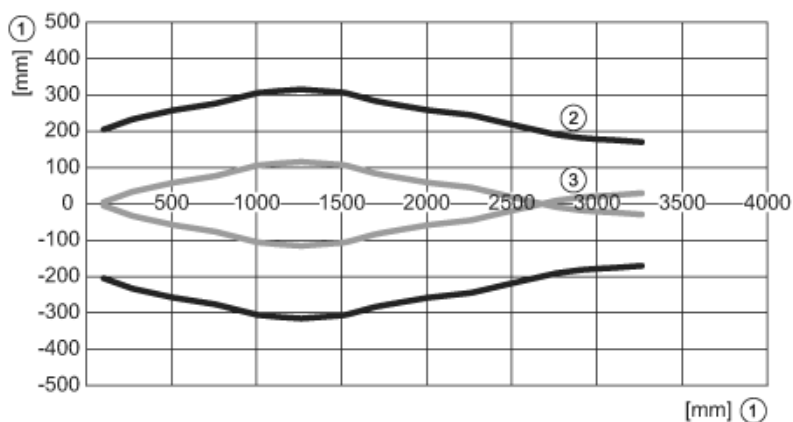

lobe ultrasonore moyen avec sound tube

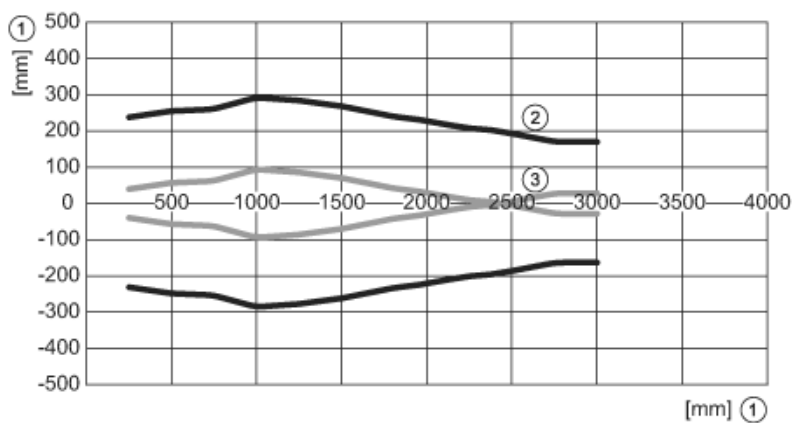

lobe ultrasonore étroit avec sound tube

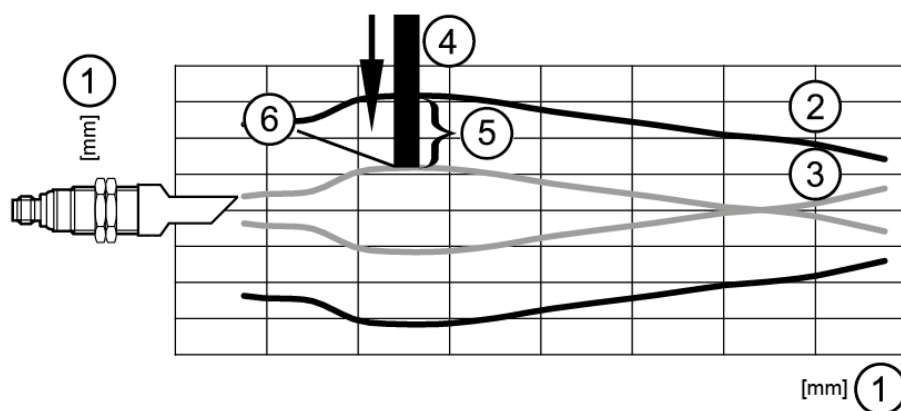

- 1 Distance
- 2 Zone de détection
- 3 angle d'approche
- 4 cible
- 5 50 % de la cible dans la zone de détection
- 6 seuil de commutation