

FICHE TECHNIQUE


JIS Miniature Thermocouple connecteur rapide fil Sockets

Types de K, J, T, E, R/S et B
(Code de couleur JIS)



- Câblage rapide miniature socket permettant de cessation rapide des fils
- « Jab-in » connexion facile, emboîtées juste en fils et serrer la vis
- Disponibles dans les Types de thermocouples K, J, T, E, R/S et B
- Pour Types K, J, T & E contacts sont fabriqués à partir de véritables alliages de Thermocouple
- R/S type a compenser les contacts de cuivre/cuivre nickel alliage (R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (Thermocouples de Type B)
- Contacts sont polarisés pour éviter un mauvais raccordement
- Couleurs codées conformément à la norme JIS
- Température maximale continue 220° C

T/C Type	Code de couleur (JIS)	+Positive Contact (alloy type)	-négatif Contact (alloy type)	Fabrication Reference	Allied code	RS order Code
K	bleu	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	JM-K-FQ	70652331	771-8837
J	jaune	+Iron	-Copper Nickel	JM-J-FQ	70652328	771-8828
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	JM-T-FQ	70652330	771-8834
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	JM-E-FQ	70652327	771-8824
R/S	Noir	+Copper	-Copper Alloy	JM-R/S-FQ	70652329	771-8830
B	gris	+Copper	-Copper	JM-B-FQ	70652326	771-8821

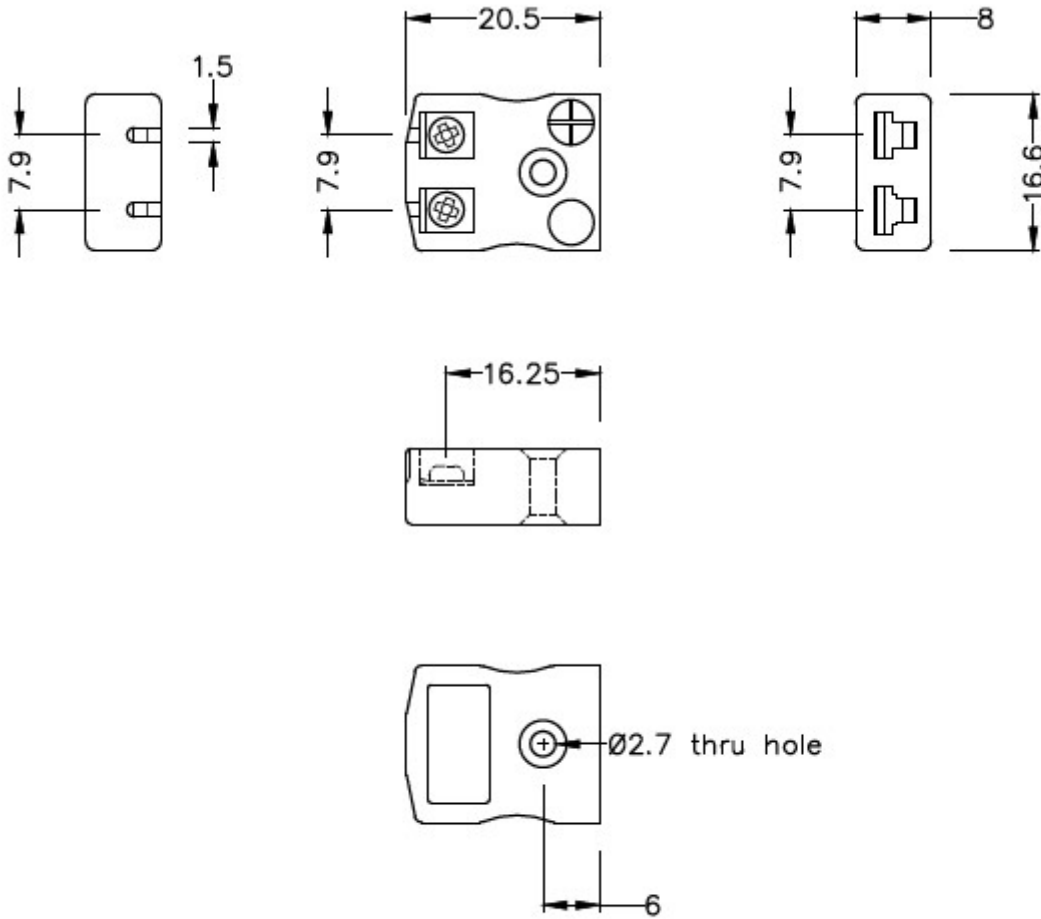

Miniature in-line Socket - Quick Wire
 (dimensions in mm)