
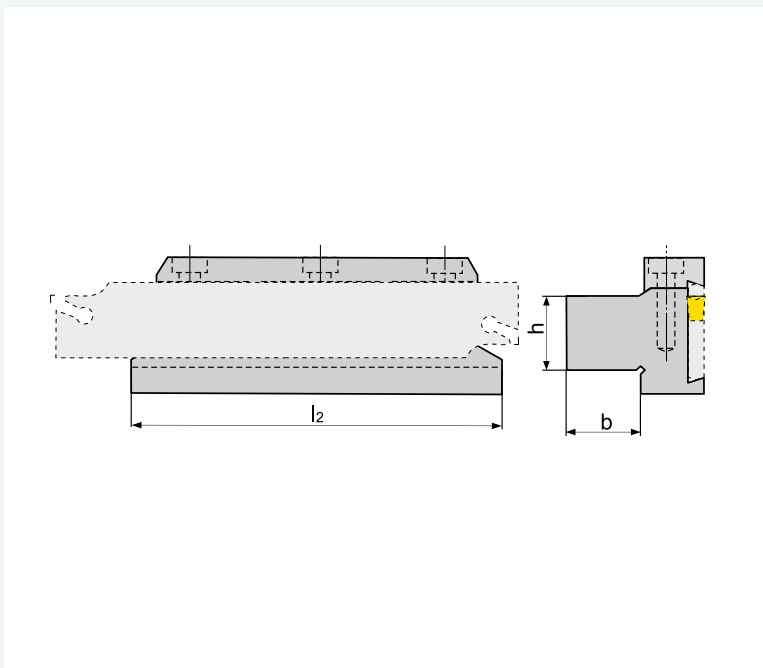


DU, D

ABSTECH - UND EINSTECHKLEMMHALTER PARTING AND GROOVING TOOLS

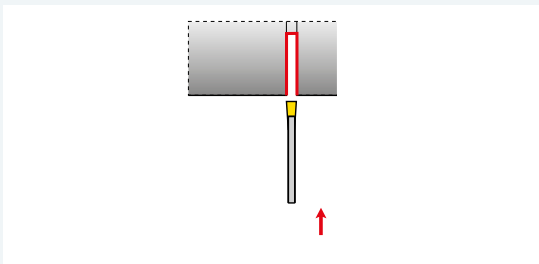

ISO D
ISO D

ISO P
ISO P

ISO M
ISO M

KLEMMHALTER ZUM AUSSENDREHEN / HOLDER FOR EXTERNAL TURNING

ISO	Abmessungen / Dimensions					kg	Ersatzteile Spare parts	WSP Inserts
	h	b	l ₂					
26-DU 2020	●	20	20	90		0,67	ND2	XLC.N 26..
32-DU 2523	●	25	23	110		1,00	ND2	XLC.N 32..
32-DU 2532	●	25	32	110		1,22	ND2	XLC.N 32..
32-DU 3229	●	32	29	110		1,28	ND2	XLC.N 32..
45-DU 3229	●	32	29	110		1,48	ND7	XLC.N 45..
45-DU 4036	●	40	36	110		1,82	ND7	XLC.N 45..
26-D 2020	●	20	20	90		0,90	ND2	XLC.N 26..
32-D 2530	●	25	30	115		1,30	ND2	XLC.N 32..

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

ERSATZTEILE / SPARE PARTS

*) Empfohlene Torxschraube - siehe Seite 380-381 / See pages 380-381 for recommended screw torques

Typ Type	Schraube* Screw*	Schlüssel Key			
ND2	HS 0625	HXK 5			
ND7	HS 0630	HXK 5			



● Lagertyp / ○ Kein Lagertyp ■ Lagertyp ab 1.4.2014 / □ Kein Lagertyp ab 1.4.2014
 ● stocked as standard / ○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1.4.2014 / □ not stocked as standard from 1.4.2014
 Derzeitiges Lagerbestandsortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.

ISO S
ISO S

SONSTIGE
OTHER

ABSTECHEN, EINSTECHEN
PARTING, GROOVING

GEWINDEDREHEN
THREADING

WENDESCHNEIDPLATTEN
INSERTS