


MERKMALE

- Verwendung als Steuer- und Signalleitung
- Hohe Flexibilität und geringer Außendurchmesser
- DIN 47100 Farbcode
- Grauer PVC-Außenmantel
- Gute Chemikalienbeständigkeit

RS PRO 4-adriges YY- Steuerkabel, 0,25 qmm, 50 m, ungeschirmt

RS Best.-Nr.: 349-580

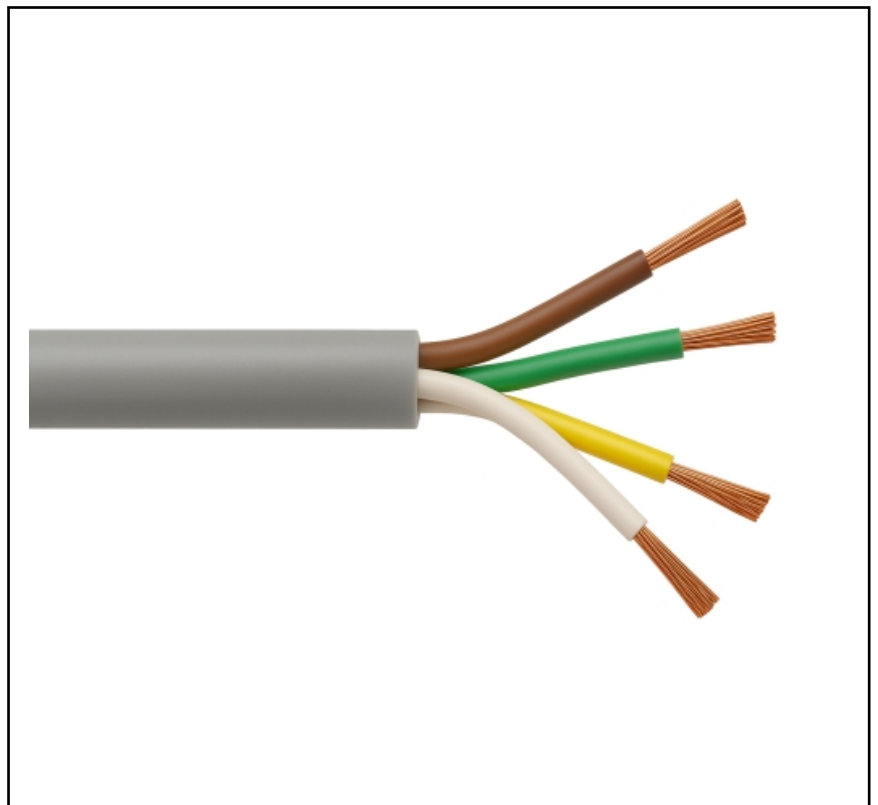

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

YY-Steuerkabel von RS sind flexible, mehradrige Leitungen mit feindräftigen Kupferleitern, PVC-Aderisolation und PVC-Mantel. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität, klare Aderkennzeichnung und eine kompakte Bauweise aus. Da sie nicht geschirmt sind, eignen sie sich besonders für den Einsatz in störungsarmen Umgebungen.

Allgemeine Spezifikationen

Kabelform	Multicore
Schirmung	ungeschirmt
Aderzahl	4
Querschnitt	0,25 qmm

Mechanische Spezifikationen

Leiter	Cu-Litze, blank
Litzenaufbau	14 x 0,15 mm
Aderisolation	Polyvinylchlorid PVC
Aderdurchmesser	ca. 1,30 mm
Farbcode	DIN 47100
Verseilung	Adern in Lagen
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid PVC
Mantelfarbe	Grau
Außendurchmesser	4,4 mm
Biegeradius ruhend	min. 10 x Außendurchmesser
Biegeradius bewegt	min. 15 x Außendurchmesser
Temperaturbereich ruhend	-30°C bis +70°C
Temperaturbereich bewegt	-5°C bis +70°C

Elektrische Spezifikationen

Betriebsspannung	900 V
Prüfspannung	2500 V
Isolationswiderstand	min. 20 MOhm x Km bei +20°C
Leiterwiderstand	77 Ohm/km

Zulassungen

Konformität	CE, RoHS, REACH
-------------	-----------------