


Kupplungsdose KD4-1/2-A

Teilenummer: 2145

★ Kernprogramm

selbststellend.

FESTO

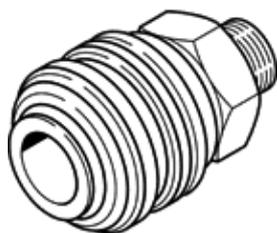

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	10 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	1.301 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	32,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	78 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform