

Kelvin-Messleitung mit Zangen

- 4 Federkorbstecker, stapelbar, konfektioniert an flexibler PVC-Leitung 0,22 mm² und 2 Zangen
- Speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Zange max. 15 mm
- den Warnhinweis WH 003 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 22


- Kontaktteile **vergoldet**
- Leitung 0,22 mm²
- Isolierteile PVC-isoliert
- PA (Polyamid)
- PP (Polypropylen)
- **Farben** siehe Tabelle
- Schaltplan 1 ----- A
2 ----- B
3 ----- C
4 ----- D

Kelvin measuring lead with pincers

- 4 lamella-basket plugs, stackable, assembled on flexible PVC cable 0.22 mm² and 2 pincers
- developed especially for four-wire measurement
- pincer opening 15 mm max.
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 003

Order No. KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 22

- contact parts **gold-plated**
- cable 0.22 mm²
- PVC insulated
- PA (Polyamid)
- PP (Polypropylen)
- **colours** see table
- circuit 1 ----- A
2 ----- B
3 ----- C
4 ----- D

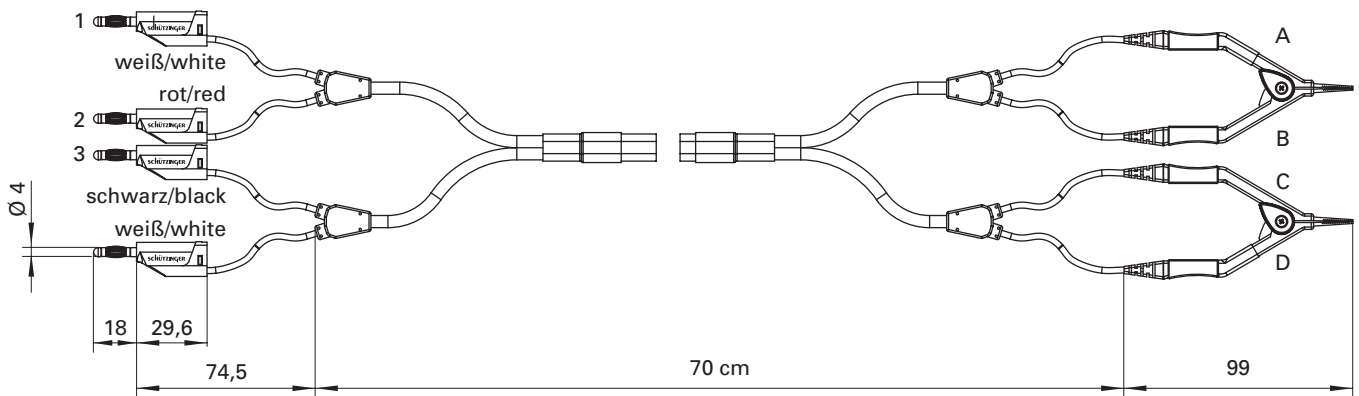

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70 Kontaktteile vergoldet	Order No. ¹⁾	KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70 contact parts gold-plated
Farben	schwarz, rot, weiß	colours	black, red, white
Längen	70 cm	lengths	70 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	PVC-isoliert 0,22 mm ²	cable	PVC insulated 0.22 mm ²
Durchgangswiderstand	90 mΩ	transition resistance	90 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	rated voltage ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	1 A per Leitung	rated current ²⁾	1 A per lead

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Längen auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours and lengths on request
²⁾ at normal ambient temperatures