


Weight Poids Gewicht 3.3 g	
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø .	
Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N) .	
Hole Size Trou Ø Loch Ø .	
Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke .	
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø .	
Material Matière Werkstoff PA6.6	
Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben :	
Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen./ The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					

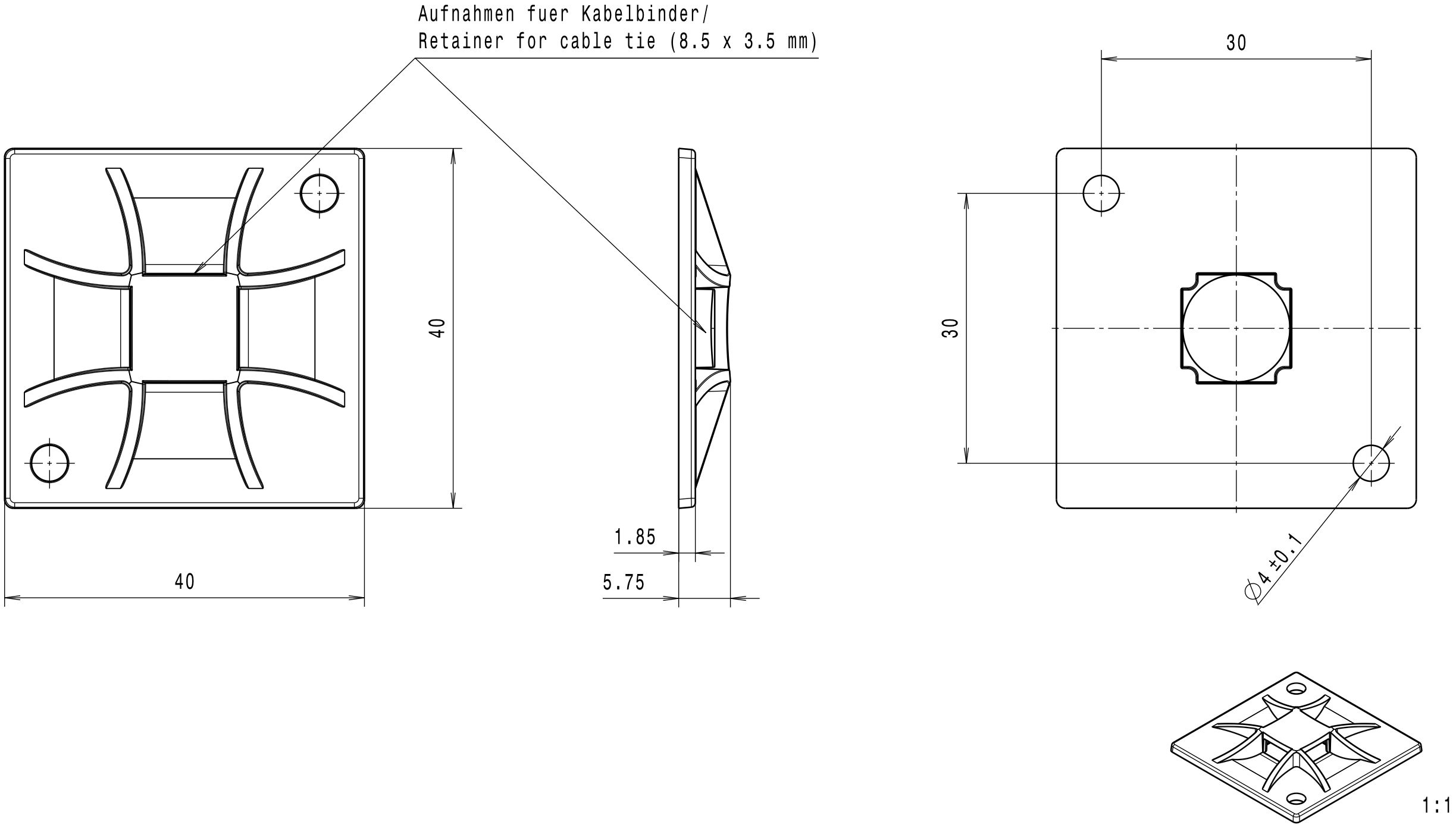

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Gerber	24.03.11	Scale Echelle Maszstab	2:1, 1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer	10-0634	
	Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	24.03.11	Title Titre Benennung	QM 40			
	HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr		Format D.Size	A3	
La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.	Manchester	Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228		10-0634-001-CSG			Sheet Page Blatt	1 / 1
	Trappes	Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60						
	Tornesch	Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400						
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.								