

---

## 64156

OSRAM ORIGINAL LINE | Lámparas halógenas para faros camiones

---

### Áreas de aplicación

- Faro



---

### Beneficios del producto

- Calidad OEM
- Amplia gama de productos
- Calidad fiable

---

### Características del producto

- Piezas de repuesto originales

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Datos eléctricos


Entrada de potencia	84 W <sup>1)</sup>
Potencia nominal	70.00 W
Tensión nominal	24 V
Tensión de prueba	28.0 V

<sup>1)</sup> Máximo

### Datos Fotométricos

Temperatura de color	3200 K
Flujo luminoso	1750 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

### Dimensiones y peso

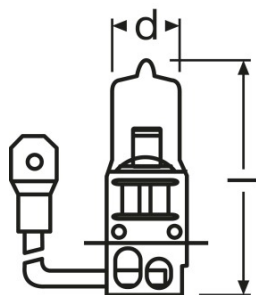

Largo	42.0 mm
Diámetro	11.5 mm
Peso del producto	6.35 g

### Duración de vida

Duración B3	400 h
Vida útil Tc	650 h

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK22s
-----------------------------------	-------

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H3
---------------	----

### Categorías específicas del país

## Hoja de datos de producto

<b>Referencia para pedido</b>	64156 70W 24V P
-------------------------------	-----------------

### Información del país

<b>Código del producto</b>	<b>Código METEL</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>Número STK</b>	<b>UK Org</b>
4050300016535	OSRA64156	8328042	4739963	-

## Hoja de datos de producto

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (alto x ancho x largo)	Volúmen	Peso bruto
4050300016535	64156	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	10.75 g
4050300211237	64156	Retráctil 10	102 mm x 56 mm x 82 mm	0.47 dm <sup>3</sup>	88.80 g
4050300211244	64156	Embalaje de envío 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	983.00 g
4050300565811	64156	Blíster 1	79 mm x 30 mm x 118 mm	0.28 dm <sup>3</sup>	17.00 g
4050300565828	64156	Embalaje de envío 10	108 mm x 145 mm x 225 mm	3.52 dm <sup>3</sup>	241.50 g
4050300881461	64156	Sin embalaje 1	18 mm x 15 mm x 19 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	2.50 g
4050300804354	64156	Embalaje de envío 245	255 mm x 240 mm x 345 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	2845.25 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.