

## 特点

- 出色的抗紫外线性
- 阻燃等级：UL 94V-2  
易燃性标准
- 适用于多种用途
- 易于穿插和安装
- 特别适用于室外使用

# RS PRO 黑色尼龙电缆扎带， 450 mm x 4.8 mm

RS 库存号： 811-1502



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 电缆扎带是一种用于将物体固定在一起的紧固件，最常用于电缆或电线。这些电缆扎带由尼龙 66（也称为尼龙 6.6）制成，且有耐候性，因此可在室外应用中使用。这些电缆扎带是一体式自锁紧固件，用于像带子一样保持电缆的规整。它们提供一系列尺寸：

## 一般规格

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 类型     | 不易松脱                            |
| 颜色     | 黑色                              |
| 材料     | Nylon66                         |
| 应用     | 将电线捆绑在一起，应用于电缆管理，家庭 /DIY ，花园等行业 |
| 耐受     | 抗紫外线                            |
| 防紫外线   | 是的                              |
| 最低工作温度 | -40°C                           |
| 最高工作温度 | 85°C                            |
| 火灾行为   | 阻燃                              |
| 数量     | 100                             |


## 机械规格

|      |        |
|------|--------|
| 长度   | 450mm  |
| 宽度   | 4.8mm  |
| 拉伸强度 | 215.6N |

-\

## 认证

|      |            |
|------|------------|
| 符合标准 | ul 94V - 2 |
|------|------------|

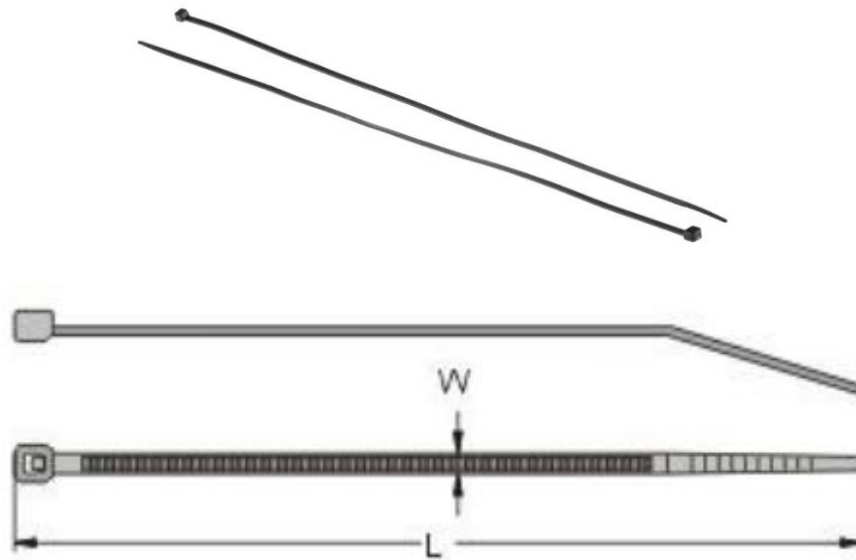

Unit : mm

| Item No. | Length L |          | Width W | Max. Bundle Dia. | Min Loop Tensile Strength |     | packing  |
|----------|----------|----------|---------|------------------|---------------------------|-----|----------|
|          | mm       | inch     |         |                  | lbs                       | kgs |          |
| 8111482  | 100      | 4"       | 2.5     | 22               | 18                        | 8   | 100PC/BG |
| 8111486  | 142      | 5 1/2"   | 3.2     | 34               | 40                        | 18  |          |
| 8111495  | 190      | 7 1/2"   | 4.8     | 49               | 50                        | 22  |          |
| 8111498  | 203      | 8"       | 4.6     | 52               | 50                        | 22  |          |
| 8111518  | 240      | 9 7/16"  | 7.6     | 61               | 120                       | 55  |          |
| 8111505  | 300      | 11 7/8"  | 4.8     | 83               | 50                        | 22  |          |
| 8111511  | 300      | 11 7/8"  | 7.6     | 80               | 120                       | 55  |          |
| 8111509  | 380      | 15"      | 7.6     | 105              | 120                       | 55  |          |
| 8111492  | 385      | 15 3/16" | 4.8     | 110              | 50                        | 22  |          |
| 8111502  | 450      | 17 3/4"  | 4.8     | 131              | 50                        | 22  |          |
| 8111515  | 450      | 17 3/4"  | 8       | 128              | 120                       | 55  |          |
| 8111524  | 610      | 24"      | 9       | 177              | 175                       | 80  |          |
| 8111527  | 750      | 29 1/2"  | 7.5     | 223              | 120                       | 55  |          |