

RAD FS 125X35/50 GL LENK-GH M22

Rad Serie FS

Rad aus hitzebeständigem sonder thermoplastische Verbindung (270°C) und hohe Stossfestigkeit. Tragfähigkeit nach EN12527 und EN12532 ohne Hindernisse festgestellt. Nicht verwenden die Bremse bei > 40°C. Gleitlager.




Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish:verzinkt-weiss.

Technische Daten

Raddurchmesser	D	125 mm
Laufbreite	E	35,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Artikelgewicht		1,050 kg
Nabenlänge	L	50 mm
Gesamtbauhöhe	H	159 mm
Platte-Außenmaße	AxB	102x83 mm
Lochabstand	axb	80x60 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M8
Ausladung	F	49 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		200 kg

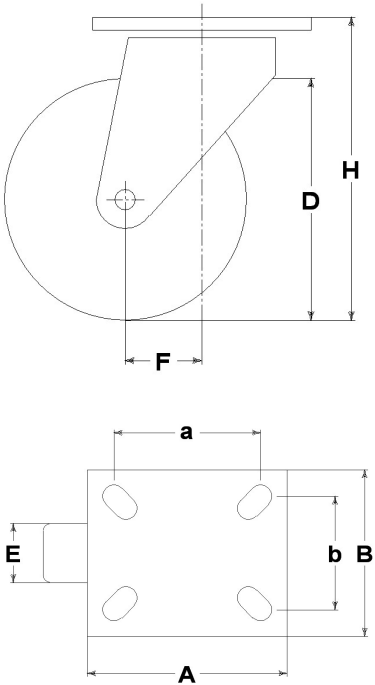

Artikel miteinander in Beziehung

- Ersatzrad: [28010](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [28709FR](#)
Ausführung mit Fußschutz: [28709PP](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fußschutz: [28709FRPP](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**