


Projecteur LED JARO 3060 T avec trépied 2300 lm, 20 W, 3 m H07RN-F3G1,0, IK08, IP65

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

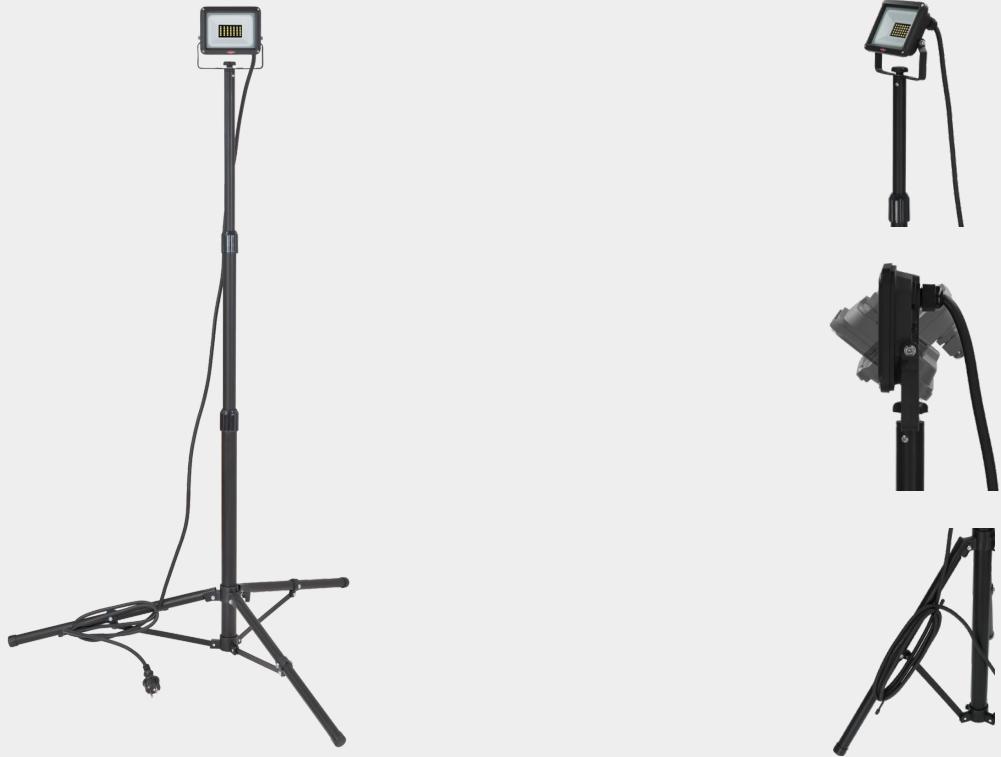

2

ANS
GARANTIE
FABRICANT2300
LUMEN**Référence**

1171250244

Code-barre

4007123684816

DESCRIPTION

- Projecteur LED compact avec boîtier en aluminium, orientable verticalement avec blocage dans la position choisie.
- Trépied repliable en acier avec revêtement thermolaqué.
- Réglable en hauteur jusqu'à 180 cm maximum.
- LED SMD très claires.
- Vitre en verre sécurit.
- Range-câble intégré au trépied.
- Ecrous de serrage maniables et fiables.
- Set de visserie (écrou de serrage M6x15, rondelle, rondelle fendue) fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Flux lumineux	2300 lm	Longueur de câble	3 m
Consommation électrique	20 W	Type de câble	H07RN-F 3G1,0
Lichtausgabe	140 lm/W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe d'efficience énergétique	A D G	Classe de protection	I
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Indice de protection (IP)	IP65
		Couleur	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	3,8 kg
Poids du produit (sans emballage)	3,2 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	13 cm x 23 cm x 72,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	12,8 cm x 22,5 cm x 72 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED JARO 3060 T, trépied, set de visserie