 


Avec fonction d'alimentation et d'échappement rapides - AS-Q AS42Q-G04-12

Fiche technique

General series information

- Pour une réduction maximale de la consommation en air, ce produit doit être utilisé avec la série AS-R
- Orifice: 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.3 à 0.7 MPa.




Limiteur de débit à économie d'énergie avec
fonction valve d'échappement rapide

Spécifications standards


Taille du corps	4 (1/2 Standard)
Filetage	G (G)
Orifice	04 (1/2)
Diam. ext. du tube applicable	12 (ø 12)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.3 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Pression de sortie (Pression d'alimentation à 0.5 MPa)	0.2 MPa
Matériau de tube compatible	Nylon, polyamide souple, polyuréthane, FEP, PFA
Poids	0.050 Kg

Dimensions

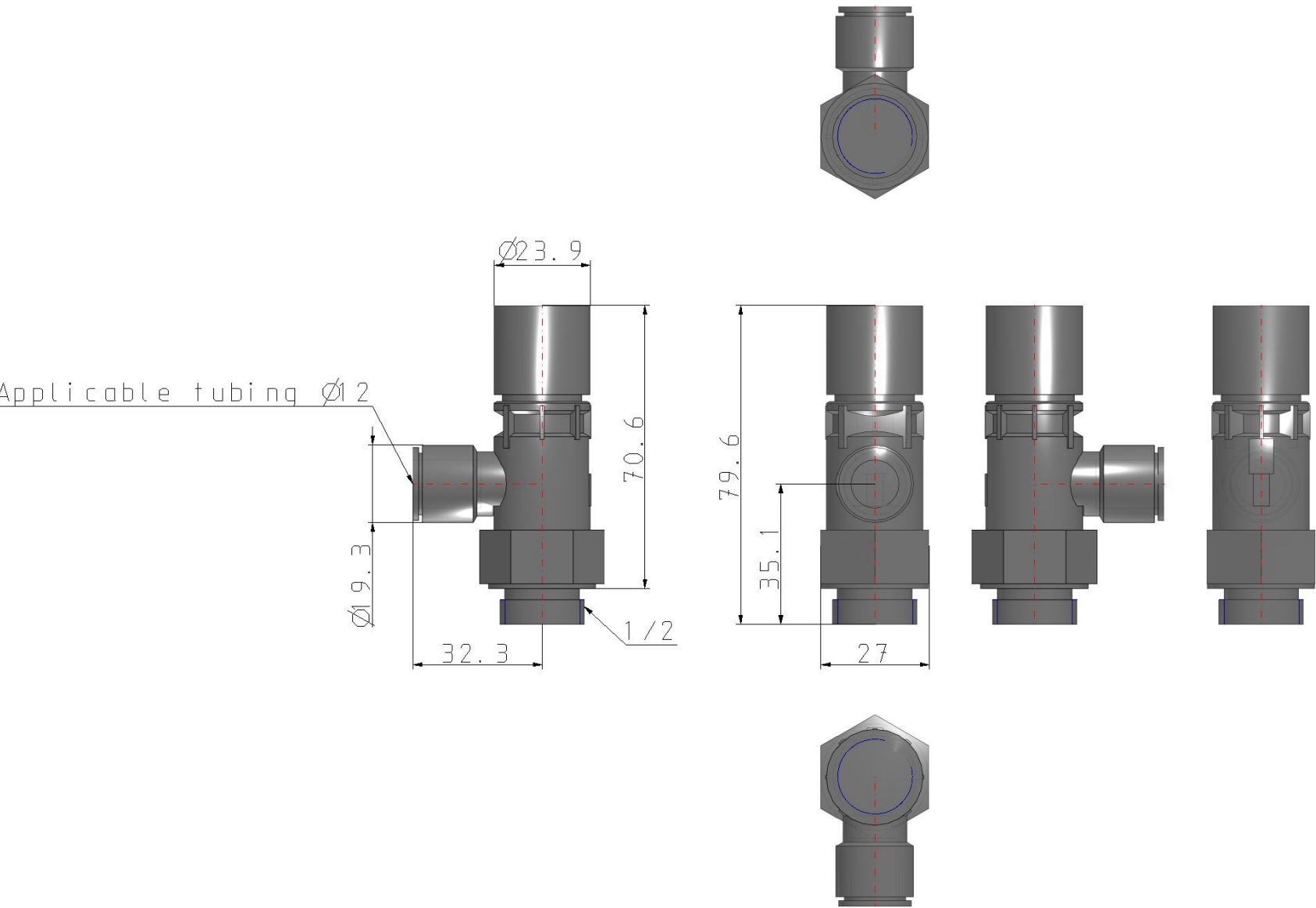

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

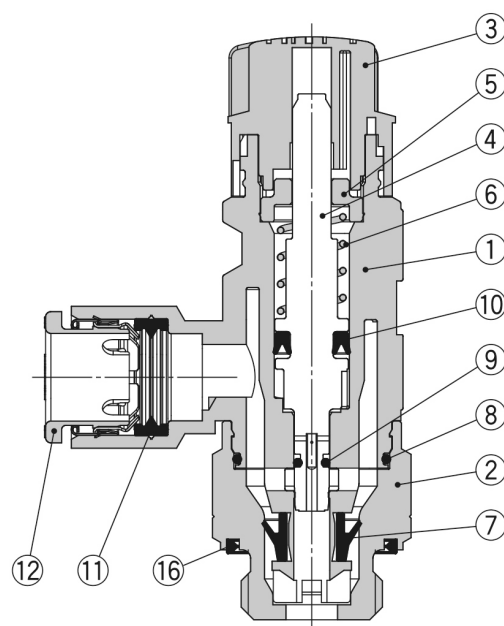

Nomenclature

N°	Description	Matériau	Note
1	Corps A	PBT	
2	Corps B	Laiton	Nickelage autocatalytique
3	Molette	POM	
4	Vis	POM	
5	Fond avant	Laiton	Nickelage autocatalytique
6	Tige	Fil d'acier	
7	Joint en U	HNBR	
8	Joint torique	NBR	
9	Joint torique de vis	NBR	
10	Joint Y	NBR	
11	Joint pour raccord	NBR	
12	Cassette	—	
16	Joint	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[AS-R_AS-Q-C_FR.pdf](#)