


# フロントベ ゼル

14-955.4


販売事業者  
Rs-online

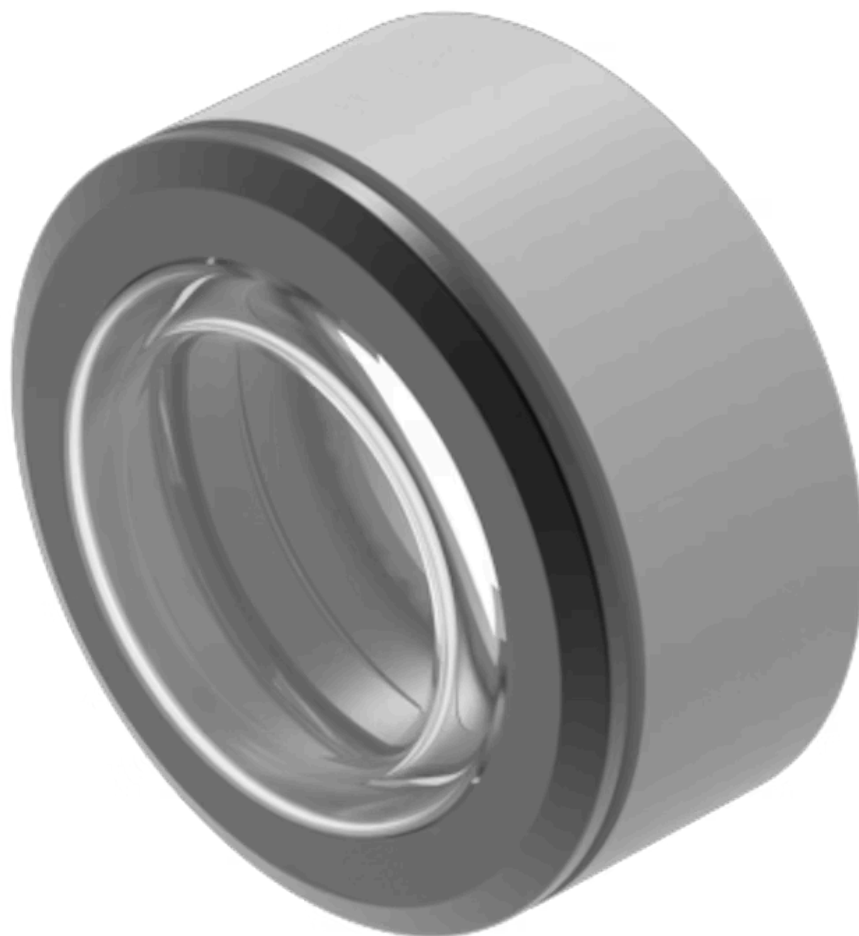

<https://rs-online.eao.com/component/14-955.4/...>

お客様の製品:

---

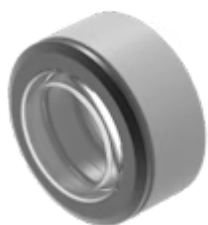

## 14-955.4 フロントベゼル

### 前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	アルミニウム
フロントベゼル タイプ:	透明なシリコン膜付き

### 取付け

取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 機械的特性

重量:	0.015 kg
-----	----------

### 認証

<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant

### その他

簡単な説明:	フロントベゼル, Ø 35 mm, 黒, アルミニウム
寸法:	Ø 35 mm
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック

製品属性:

透明なシリコン膜付き

ヒント:

0.4Nmの締め付けトルクでフロントリングをアクチュエーターに取り付ける  
再組み立ての前に、ボタンからフラットガスケットを取り外してください  
カラーアルマイトの色は、製造上の理由により異なる場合があります。

マウントカットアウト:

