

# ALPHA

**3478ITP160P63**

EAN 4031582380606

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,  
Fixation à platine.

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à  
billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

## Données techniques

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue             | 160 mm         |
| Largeur de roue              | 50 mm          |
| Largeur de la roulette       | 115 mm         |
| Dimension de platine         | 137 x 115 mm   |
| Distance entre axe           | 105 x 80/75 mm |
| Diamètre des trous           | 11 mm          |
| Hauteur                      | 200 mm         |
| Résistance à la température  | - 10 / + 60 °C |
| Norme                        | EN_12532       |
| Poids                        | 2.032 kg       |
| Dureté du bandage            | Shore A 92     |
| Capacité de charge dynamique | 350 kg         |
| Capacité de charge statique  | 700 kg         |

## Dimensions

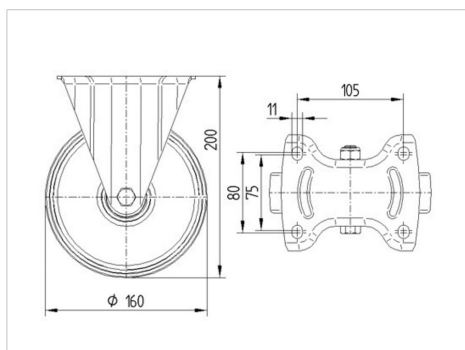

## Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

# ALPHA

3478ITP160P63

EAN 4031582380606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

