

## Universal Steckdosenleiste 3-fach

Art-Nr.: 0200x00032301 (1,5 m Zul.) | 0200x00032303 (3 m Zul.) | 0200x00032305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

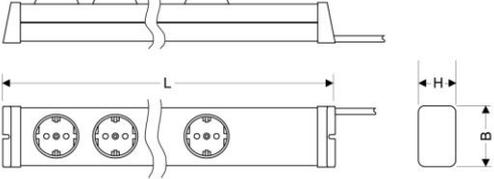
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



## Universal Steckdosenleiste 3-fach

### Technische Daten

<b>3.600 W Leistung</b>	<b>250 V ~ / 50 Hz Nennspannung</b>	<b>16 A Nennstrom</b>
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0200x00032301 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0200x00032303 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0200x00032305 (5 m Zul.)	EAN 401209602322 7 EAN 401209600369 4 EAN 401209600370 0	VPE 10 VPE 10 VPE 10  270 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 262 mm Befestigungsmaß