

**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 



ICY BOX® IB-1920M-C42

M.2 NVMe Gehäuse mit USB4® Technologie

Hauptmerkmale

- Unterstützt M.2 NVMe SSD mit M-Key in den Größen 22x 30/42/60/80 mm
- Werkzeugloses Design für einfachen SSD-Einbau und -Ausbau
- Unterstützt USB4® Gen 3x2 Type-C® mit Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s
- Aluminiumgehäuse mit Wärmeleitpad zur Kühlung der SSD




Verpackungsinhalt

1x IB-1920M-C42
1x USB Type-C® zu Type-C® Kabel, 20 cm
2x Gummifixierung
1x Wärmeleitpad
1x Handbuch



Schütze deine Daten für immer

Schütze deine SSD vor Stößen und alltäglichen Abnutzungerscheinungen und halte deine Performance konstant. Das Gehäuse ist aus robustem Aluminium gefertigt, das auch bei starker Beanspruchung die Wärmeableitung unterstützt. Wenn du unterwegs oder im Freien bist, bleibt das Laufwerk fest an seinem Platz, sodass du dich auf die Aufgabe und nicht auf die Ausrüstung konzentrieren kannst.

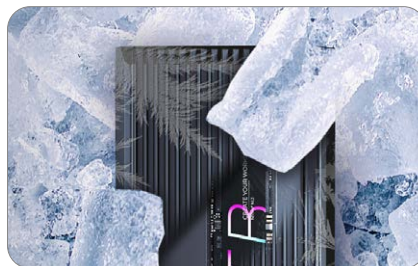

Wärmeableitung, cool bleiben

Kühlung ist wichtig, wenn es bei der Arbeit heiß hergeht. Wenn du große Dateien verschiebst oder lange Betriebszeiten fährst, leitet das Wärmeleitpad im Inneren die Wärme an das Aluminiumgehäuse weiter. Es hält die Temperatur in Schacht, damit das Laufwerk weiterarbeiten kann, ohne langsamer zu werden.



Praktische werkzeuglose Installation

Kein Werkzeug. Keine Anforderungen. Nur eine einfache Einrichtung, die jeder nachvollziehen kann und für alle, die mit verschiedenen Arten der Speicherung arbeiten. Hier sind die werkzeuglosen Schritte zum Öffnen des Gehäuses: Schiebe das Gehäuse auf, setze die M.2 SSD ein, platziere das Wärmeleitpad, schließe das Gehäuse und wechsele die Laufwerke später auf dieselbe einfache Weise.

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® IB-1920M-C42

M.2 NVMe Gehäuse mit USB4® Technologie

Allgemeine Daten

Modell	IB-1920M-C42
Artikelnr.	61186
EAN-Code	4250078175209
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium, Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	USB4® Type-C®
Kabellänge	20 cm
Übertragungsrate	Bis zu 40 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Plug & Play	Ja
LED	Ja
Ein-/Ausschalter	-
Chipsatz	-

Laufwerks Daten

Laufwerksgröße	22x 30/42/60/80 mm
Laufwerkshöhe	-
Laufwerksschnittstelle	NVMe
Laufwerkskapazität	-
Unterstützte M.2 Keys	M-Key
Platzbedarf	-
Klonfunktion	-
HotSwap	-
Schreibschutz	-

RAID Daten

RAID level	-
Auto rebuilding	-
Alarm	-

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	-
Display	-
Bedientasten	-
Schloss	-
Kensington Lock	-
Schutzart	-
Kühlung	Passiv
Lüfterlautstärke	-

Stromversorgung

Stromversorgung	Über USB
Steckmaße	-

Hostsystem

Relative Luftfeuchtigkeit	-
Betriebstemperatur	-
Betriebssystem	Windows®, macOS®
Systemanforderungen	Ein freier USB Type-C® Port an deinem Gerät. Um die volle Geschwindigkeit zu erreichen, muss dein Computer USB4® unterstützen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit	20 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	8,00 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,400 kg
Nettogewicht	0,262 kg
Abmessung/ Karton	500x225x225 mm
Abmessung (mit Verp.)	200x105x40 mm
Abmessung des Artikels	121x72x23 mm
Ursprungsland	Taiwan

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.