

产品参数表

规格



Vigi iC65 ELE 电子式瞬动型剩余电流动作保护附件(A类), 2P, 40A, 30mA

A9V57240

主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	剩余电流动作保护附件
产品短名	Vigi iC65
极数	2P
额定电流 [In]	40 A
剩余电流灵敏度	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
Earth leakage protection type	A类
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50/60 Hz 符合 GB 16917.22
符合标准	GB 16917.22
宽度（9mm的倍数）	4

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
适用范围	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
产品适用范围	与 1P/2P/3P/4P 梳状母排 兼容
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
高度	91 mm
宽度	72 mm
深度	73.5 mm

环境

运行温度	-25...60 °C
------	-------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.11 cm
Package 1 Width	7.25 cm
Package 1 Length	9.5 cm
Package 1 Weight	173.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	8.5 cm
Package 2 Width	10.2 cm
Package 2 Length	13.0 cm
Package 2 Weight	311.0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30.6 cm
Package 3 Width	29.0 cm
Package 3 Length	39.0 cm
Package 3 Weight	6.131 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



低冲击材料 透明



RoHS/REACH

资源性能

 可再生塑料含量最小百分比

66

健康安全绩效

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information

[支持](#)

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令

符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露


[产品环境文件](#)

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)


尺寸图

尺寸(mm)
Vigi iC65 40和63A
2P

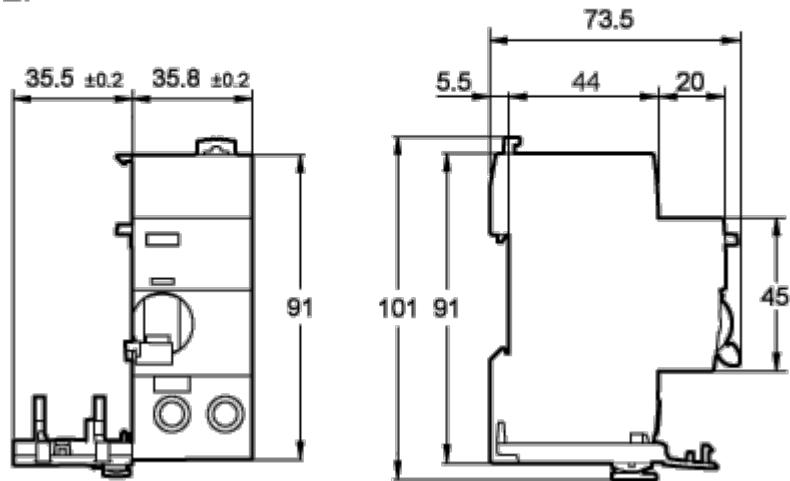


安装图

iC65 2P
旋转手柄：正面安装

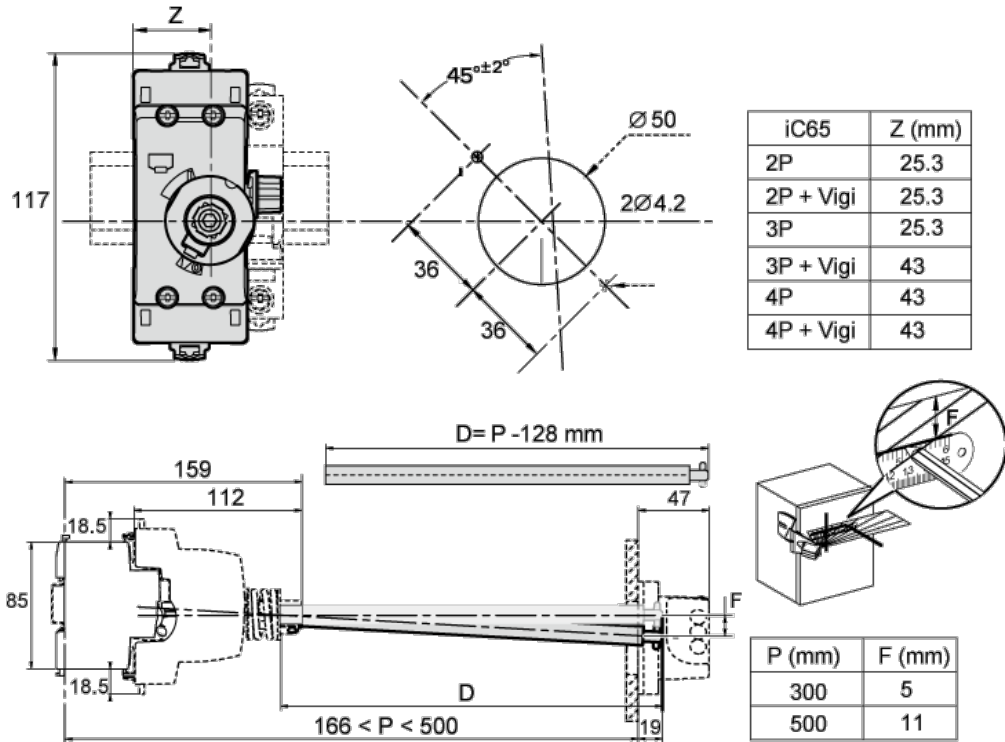

旋转手柄：侧面安装

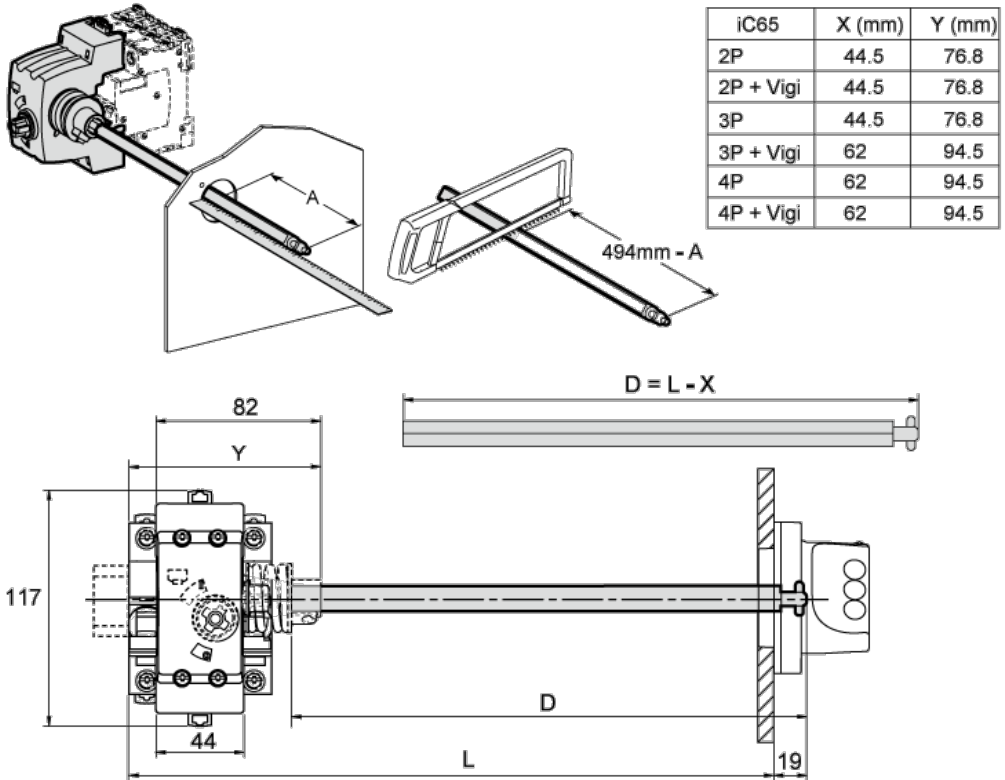

线路图

