

CARATTERISTICHE

- Termofissato
- Ignifugo
- Supporto in poliestere

Terreni di filtrazione G4 grado RS Pro, 20 x 1m 20mm

Codice RS: 123-87



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre

una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Sviluppato da RS Pro, è un mezzo di filtraggio HVAC ignifugo sintetico formato da fibre in PET al 100% in tessuto non tessuto termotessuto con proprietà ignifughe. Opzioni disponibili:

[827-9529](#) - filtro bobina supporto, G4, 1000 x 2000 x 20mm

[122-1773](#) - terreno filtrante G4 , 20m x 1m x 20mm

[122-1774](#) - terreno filtrante G4, 1,6m x 1m x 20mm

Specifiche generali

Grado filtro	G4
Caduta di pressione iniziale	20Pa
Colore	Bianco
Applicazioni	Prefiltro generale per cappe da cucina e HVAC

Specifiche meccaniche

Dimensioni	20m x 1m
Spessore	20mm
Lunghezza	20m
Larghezza	1m


Proprietà	
Caduta di pressione finale consigliata	250Pa
Resistenza iniziale	68%
Arretorange medio	81%
Capacità di accumulo polvere	341g/m ²
Stabilità termica	90 °C.

Area testata	0.372m ²
Portata aria	2008m ³ /h

Omologazioni

Conformità/certificazioni	DIN 53438 / ISO 9073-2 / ISO 9073-1 / EN 779
Infiammabilità	K1/F1, M1 , F1

Initial pressure drop

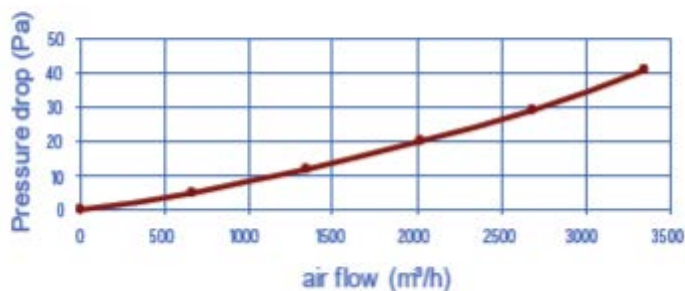

Pressure drop – Arrestance vs Dust fed

