

RAD N 80X25/40 GLEITLAGER LENK-GH M22

Rad Serie N

Radkern aus Polyamid 6, Beschichtung aus Spritzguss Polyurethan 58 Sh.D; Lagerung abgeschirmte Rillenkugellager, standard oder rostfreies Rollenkorblager, Gleitlager.
Gleitlager.




Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish:verzinkt-weiss.

Technische Daten

Raddurchmesser	D	80 mm
Laufbreite	E	25,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	12 mm
Artikelgewicht		0,560 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	106 mm
Platte-Außenmaße	AxB	102x83 mm
Lochabstand	axb	76x55 mm
Lochabstand	axb	80x60 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M8
Ausladung	F	33 mm
Gabelbreite	U	40 mm
Tragfähigkeit		100 kg

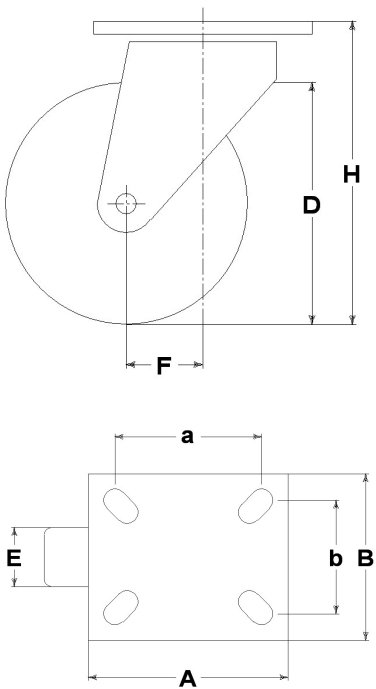

Artikel miteinander in Beziehung

- Ersatzrad: [9064](#)
Ausführung mit Fadenschutz: [22052PF](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [22052FR](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fadenschutz: [22052FRPF](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).