


Données techniques

51224

Butées à billes simple effet

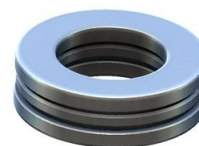

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	120 mm
D - Diamètre Extérieur	170 mm
T - Hauteur de butée	39 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Masse	2,71 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	154000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	470000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	17700000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	10200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	7200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	140 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	150 mm

