




## 数据表

### RS Pro 可调扳手

中文

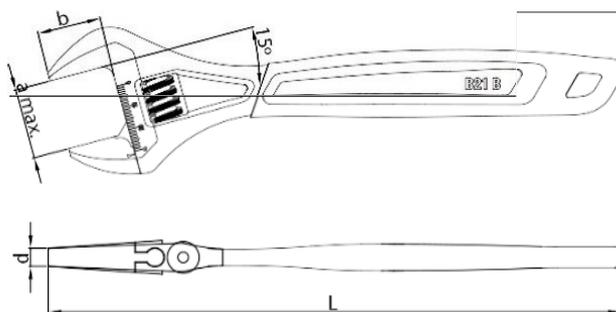

#### 产品特点:

- DIN 3117、ISO 6787
- 可调钳口设置为 15°
- 波状设计，易于操作
- 毫米刻度
- 高铝工具钢
- 磷酸盐表面处理、PVC 把手

metric SCALE

| RS 编号   | L<br>mm | L<br>in. | a max<br>mm | b<br>mm | d<br>mm | gr  |
|---------|---------|----------|-------------|---------|---------|-----|
| 1923722 | 150     | 6 in.    | 20          | 45      | 5.5     | 143 |
|         | 200     | 8 in.    | 25          | 60.5    | 6.7     | 290 |
| 1923723 | 250     | 10 in.   | 30          | 68.0    | 8.6     | 440 |