

HC-NPT-1/2-M20 - 适配器

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1686847>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

NPT适配器，IP68，力矩达5 bar，包括O型密封圈，M20至1/2"



商业数据

订货号	1686847
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	AF7DZX
产品关键代码	AF7DZX
目录页面	页码694 (C-4-2015)
GTIN	4017918822705
单件重量 (含包装)	32.02 g
单件重量 (不含包装)	31.67 g
原产地	DE

HC-NPT-1/2-M20 - 适配器

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1686847>



技术数据

产品属性

产品类型	NPT适配器
------	--------

尺寸

尺寸图	
长度	25 mm
连接螺纹长度	6.5 mm
不包括连接螺纹在内的长度	18.5 mm
直径	20 mm
连接螺纹直径	20 mm
连接侧螺纹类型	M20
密封侧螺纹类型	1/2英寸NPT

材料规格

颜色	黄铜色
标识材料	铜镀镍
密封材料 O形圈	NBR

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP68 (取决于使用的螺钉连接方式)
环境温度 (运行)	-20 °C ... 80 °C

HC-NPT-1/2-M20 - 适配器


1686847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1686847>



图纸

尺寸图

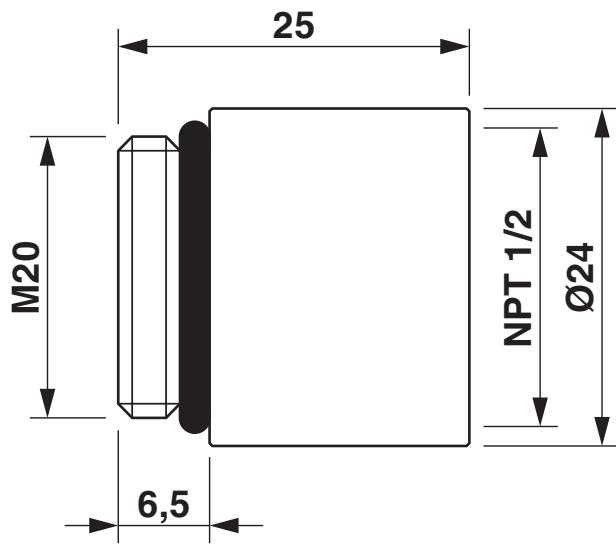

尺寸图

HC-NPT-1/2-M20 - 适配器

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1686847>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1686847>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-NPT-1/2-M20 - 适配器

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1686847>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430314
ECLASS-12.0	27430314
ECLASS-13.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

HC-NPT-1/2-M20 - 适配器

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1686847>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	d17bb27a-ef98-4bae-963f-d2895584a51d

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn