

FRANÇAIS

Fiche Technique RS Pro

Code douane : 7326909890

RS Stock No:

174-5912 / 174-5913 / 174-5914 / 174-5915 / 174-5920 /

174-5916 / 174-5917 / 174-5918 / 174-5919 / 174-5921

RS Stock No	EAN	Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
174-5912	3321360022417	Extension MF	650	--	0,8
174-5913	3321360022431	Extension MF	250	--	0,25
174-5914	3321360022424	Extension MM	700	--	0,9
174-5915	3321360022448	Extension MM	300	--	0,4
174-5920	3321360026033	Poteau d'arrêt pour porte	--	1000	3,4
174-5916	3321360022387	Poteau d'angle	200 / Manchon : 160	1000	3,06
174-5917	3321360022363	Porte	--	1000	6,6
174-5918	3321360022370	Poteau départ	200 / Manchon : 160	1000	2,54
174-5919	3321360022394	Poteau 2 côtés	380 / Manchon : 170	1000	3,11
174-5921	3321360022400	Poteau 3 côtés	380 / Manchon : 170 / 160	1000	3,51

- **Fabriqué en** : acier
- **Coloris** : jaune

Caractéristiques :

- Barrières modulaires de sécurité pour la protection des sites industriels
- Tube acier de diamètre 40mm avec platine de fixation de 14 x 14cm
- Phosphatation avant peinture, augmente la résistance à la corrosion et adhérence peinture
- 2 Stickers noirs fournis avec chaque élément
- Platines avec bords arrondis
- Fixations en option
- Fermeture de la porte par verrous basculant ou par cadenas non fourni



ENGLISH

Customs : 7326909890

Datasheet RS Pro

RS Stock No:
174-5912 / 174-5913 / 174-5914 / 174-5915 / 174-5920 /
174-5916 / 174-5917 / 174-5918 / 174-5919 / 174-5921

RS Stock No	EAN	Type	Length (mm)	Height	Weight (kg)
174-5912	3321360022417	Extension MF	650	--	0,8
174-5913	3321360022431	Extension MF	250	--	0,25
174-5914	3321360022424	Extension MM	700	--	0,9
174-5915	3321360022448	Extension MM	300	--	0,4
174-5920	3321360026033	Stop post for door	--	1000	3,4
174-5916	3321360022387	Angle post	200 / Sheath : 160	1000	3,06
174-5917	3321360022363	Door	--	1000	6,6
174-5918	3321360022370	Start post	200 / Sheath : 160	1000	2,54
174-5919	3321360022394	Post 2 sides	380 / Sheath : 170	1000	3,11
174-5921	3321360022400	Post 3 sides	380 / Sheath : 170 / 160	1000	3,51

- **Made of:** steel
- **Colours:** yellow

Specifications :

- Modular safety barriers for the protection of industrial sites
- Steel tube diameter 40mm with 14 x 14cm mounting plate
- Phosphating before painting, increases corrosion resistance and paint adhesion
- 2 black stickers supplied with each element
- Platforms with rounded edges
- Optional fasteners
- Closing the door with tilting locks or padlocks not supplied



ESPAÑOL

Ficha tecnica RS Pro

Aduanas : 7326909890

RS Stock No:


174-5912 / 174-5913 / 174-5914 / 174-5915 / 174-5920 /
174-5916 / 174-5917 / 174-5918 / 174-5919 / 174-5921

RS Stock No	EAN	Tipo	Largo (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
174-5912	3321360022417	Extension MF	650	--	0,8
174-5913	3321360022431	Extension MF	250	--	0,25
174-5914	3321360022424	Extension MM	700	--	0,9
174-5915	3321360022448	Extension MM	300	--	0,4
174-5920	3321360026033	Poteau d'arrêt pour porte	--	1000	3,4
174-5916	3321360022387	Poteau d'angle	200 / Manchon : 160	1000	3,06
174-5917	3321360022363	Porte	--	1000	6,6
174-5918	3321360022370	Poteau départ	200 / Manchon : 160	1000	2,54
174-5919	3321360022394	Poteau 2 côtés	380 / Manchon : 170	1000	3,11
174-5921	3321360022400	Poteau 3 côtés	380 / Manchon : 170 / 160	1000	3,51

- **Hecho de:** acero
- **Colores:** amarillo

Características :

- Barreras de seguridad modulares para la protección de zonas industriales
- Tubo de acero de 40mm de diámetro con placa de montaje de 14 x 14cm
- Fosfatado antes de pintar, aumenta la resistencia a la corrosión y la adhesión de la pintura
- 2 pegatinas negras suministradas con cada elemento
- Plataformas con bordes redondeados
- Fijaciones opcionales
- Cerrar la puerta con cerraduras basculantes o candados no suministrados.

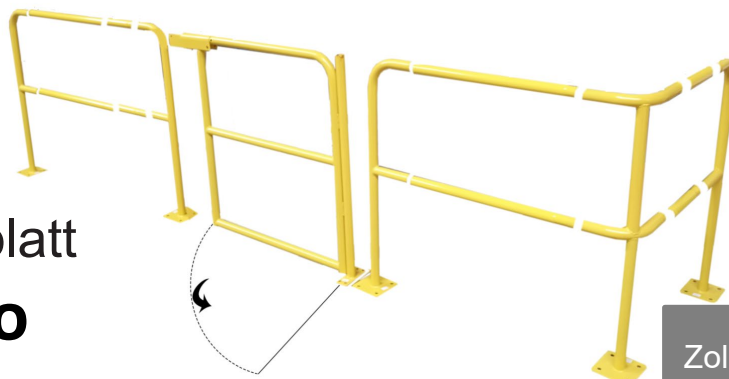

DEUTSCH

Zoll : 7326909890

Typenblatt RS Pro

RS Stock No:
174-5912 / 174-5913 / 174-5914 / 174-5915 / 174-5920 /
174-5916 / 174-5917 / 174-5918 / 174-5919 / 174-5921

RS Stock No	EAN	Typ	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
174-5912	3321360022417	Erweiterung MF	650	--	0,8
174-5913	3321360022431	Erweiterung MF	250	--	0,25
174-5914	3321360022424	Erweiterung MM	700	--	0,9
174-5915	3321360022448	Erweiterung MM	300	--	0,4
174-5920	3321360026033	Anschlagpfosten für Tür	--	1000	3,4
174-5916	3321360022387	Eckpfosten	200 / Hülse : 160	1000	3,06
174-5917	3321360022363	Tür	--	1000	6,6
174-5918	3321360022370	Startpfosten	200 / Hülse : 160	1000	2,54
174-5919	3321360022394	2-seitige Pfosten	380 / Hülse : 170	1000	3,11
174-5921	3321360022400	3-seitige Pfosten	380 / Hülse : 170 / 160	1000	3,51

- **Hergestellt aus:** Stahl
- **Farben:** gelb

Merkmale :

- Modulare Sicherheitsbarrieren für den Schutz von Industrieanlagen
- Stahlrohrdurchmesser 40mm mit 14 x 14cm Montageplatte
- Phosphatierung vor dem Lackieren, erhöht die Korrosionsbeständigkeit und Lackhaftung
- 2 schwarze Aufkleber werden mit jedem Element mitgeliefert.
- Plattformen mit abgerundeten Kanten
- Optionale Befestigungselemente
- Schließen der Tür mit nicht mitgelieferten Kipp- oder Vorhängeschlössern