

DIM MCU G2

DIM MCU G2 | Lichtmanagementsysteme



Produktfamilien-Eigenschaften

- Schaltkontaktbelastung: 250 V/6 A (10 1-lampige oder 5 2-lampige dimmbare EVG)
- Abdeckung und Drehknopf in cremeweiß

Produktfamilien-Vorteile

- Intuitives manuelles Dimmen und Schalten
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe

Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung


Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Abmessungen & Gewicht

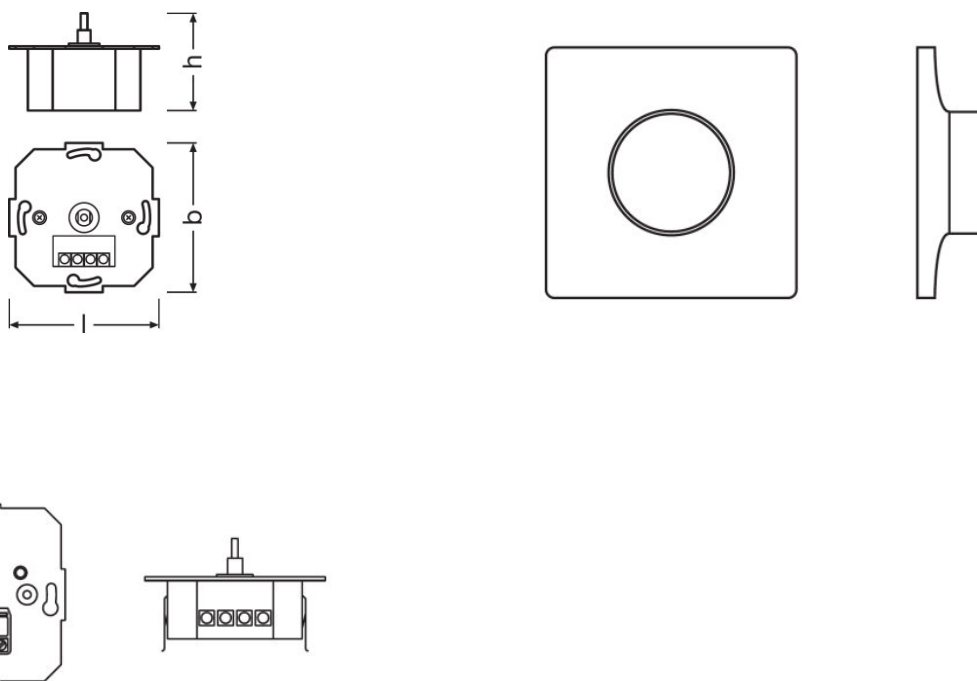

Länge	71,0 mm
Breite	71,0 mm
Höhe	40,0 mm
Produktgewicht	88,00 g
Lochmaßabstand Länge	60.0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Produktdatenblatt

DIM-Schnittstelle	1...10 V
Anzahl der Steuerausgänge	1
Lastkontakt	6 A
Montageart	Integriert in Unterputzdose

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA / EAC

Logistische Daten

Statistische Warennummer	853650809000
--------------------------	--------------


Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	21-07-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172224642
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	609e61c5-928a-44fb-a14b-13f6e2061dd9

Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 50 elektronische Vorschaltgeräte (externer Lastkontakt erforderlich)
- Flexible Erweiterung über externen Lastkontakt und über Signalverstärker DIM SA
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang

Downloads

Datei	
	User instruction DIM MCU G2

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172224642	DIM MCU G2	Versandschachtel 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	28.15 dm ³	6820.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.