


# 検相器 KEW 8033


## 欠相チェック ブザー判定機能付き

- 相順および欠相をLEDとブザーの両方でチェック可能
- 測定コード付属の吸着盤使用で作業効率をアップ
- 測定箇所に応じて取り替え可能なワニグチとプローブ

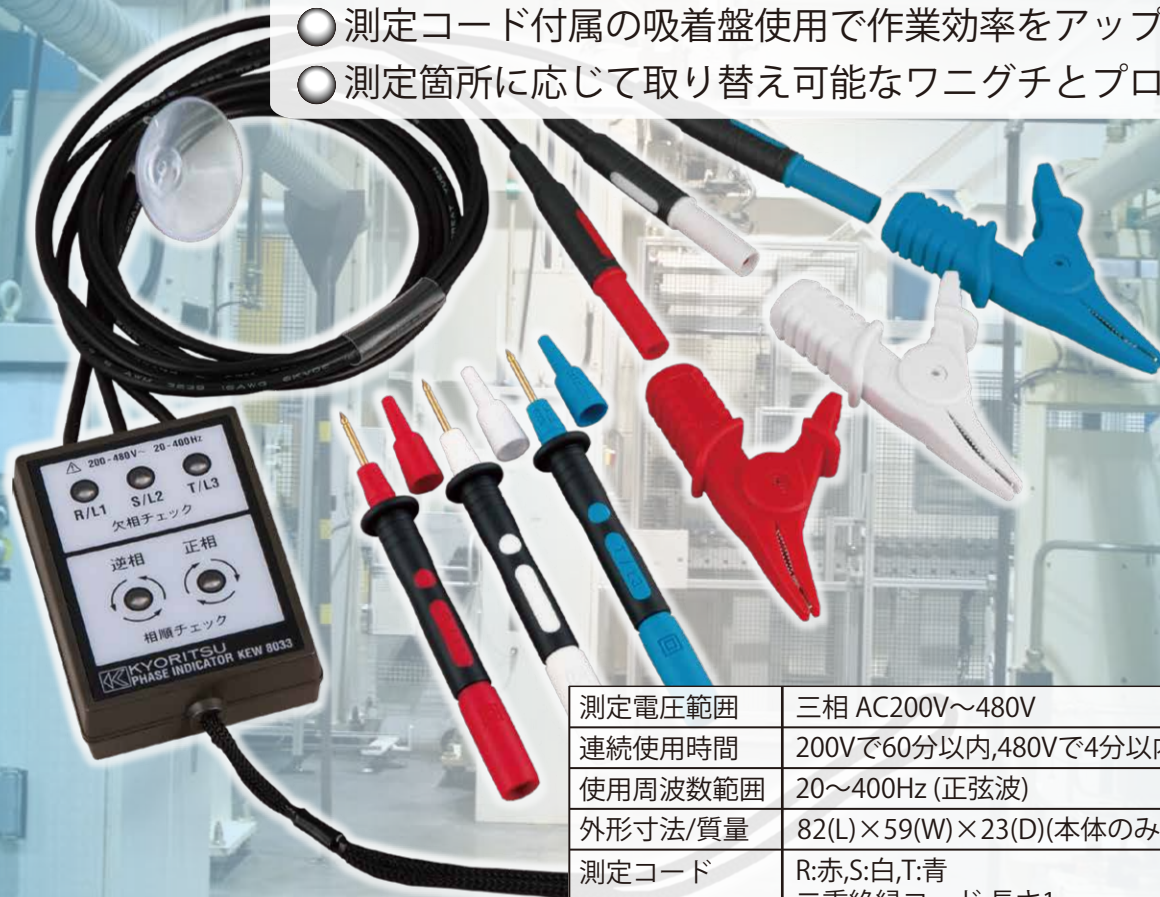

測定電圧範囲	三相 AC200V~480V
連続使用時間	200Vで60分以内,480Vで4分以内
使用周波数範囲	20~400Hz (正弦波)
外形寸法/質量	82(L)×59(W)×23(D)(本体のみ)/約200g
測定コード	R:赤,S:白,T:青 二重絶縁コード 長さ1m
付属品	9097(携帯用ケース) \1,000(税込 \1,050) 測定コード用プローブ(3本) 測定コード用ワニグチ(3個) 取扱説明書

標準価格 ~~8,000円(消費税別)~~  
**9,000円(消費税別)**

 **安全にお使いいただくために** ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

 **共立電気計器株式会社** <http://www.kew-ltd.co.jp>

東京営業所 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20  
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

名古屋営業所 〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池  
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

大阪営業所 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル  
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

お客様相談室  **0120-62-1172**  
(9:00~12:00, 13:00~17:00 土・祝日を除く)