


产品参数表

规格

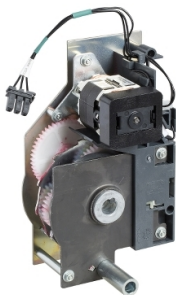

储能马达 MCH 24/30V DC - 固定式 MTZ1

LV847390

主要信息

产品系列	Masterpact
产品短名	MCH
产品类型	电动操作机构
产品应用	远程控制
适用范围	Masterpact 框架断路器Masterpact MTZ1

补充信息

控制类型	标准
安装类型	固定式
控制回路电压 [Uc]	24...30 V DC
脱扣电压范围	0.85...1.1 Un
Maximum power consumption in VA	180 VA
过流保护	2...3 x In 0.1 s
Maximum charging time	3 s
最大操作频率	<= 3 周期/分
provided contact	有限触点 在...上 240 V 10 A

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	6.5 cm
包装1：宽度	13.0 cm
包装1：长度	18.0 cm
包装重量	1.018 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	8
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	无卤素塑料部件产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。