 
 



RÉDUCTION - MAMELON
RÉDUCTIONS chromées (sachet de 10 pièces)

806012.10P	M 3/8" F 1/2"
806020.10P	M 1/2" F 3/4"


MAMELONS chromés (sachet de 10 pièces)

807021.10P	M 1/2" M 1/2"
807027.10P	M 1/2" M 3/4"
807227.10P	M 3/4" M 3/4"


FOURRURES


FOURRURES chromées (sachet de 10 pièces)

808012.10P	F 3/8" M 1/2"
808020.10P	F 1/2" M 3/4"

 
RACCORDS FOUS


RACCORDS FOUS à écrou prisonnier chromés
(sachet de 2 pièces)

820015.2P	F 1/2" F 1/2"
820020.2P	F 3/4" F 1/2"
820220.2P	F 3/4" F 3/4"
820021.2P	M 1/2" F 1/2"
820027.2P	M 1/2" F 3/4"

 
RACCORD DOUBLE FEMELLE

RACCORDS DOUBLE FEMELLE chromés
écrou escamotable
(sachet de 2 pièces)

821012.2P	F 1/2" F 3/8" L 15 Ø 12
821015.2P	F 1/2" F 1/2" L 17 Ø 14
821020.2P	F 3/4" F 1/2" L 18 Ø 16
821220.2P	F 3/4" F 3/4" L 30 Ø 18

 
RACCORD COUDÉ A SOUDER


RACCORDS COUDÉS à souder
(sachet de 2 pièces)

- douille laiton chromé

835015.2P	F 1/2" Ø 12/14 L 45 H 27
835020.2P	F 3/4" Ø 16/18 L 57 H 30
834015	2 raccords 835015 + pied 834010

- douille cuivre brut

835215.2P	F 1/2" Ø 10/12 L 45 H 24
835415.2P	F 1/2" Ø 12/14 L 45 H 27

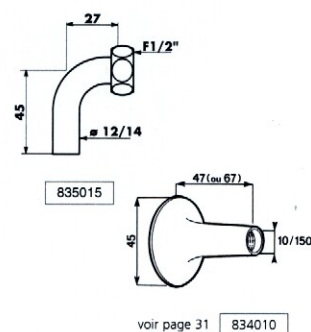


voir page 31 834010

RACCORDS COUDÉS FILETÉS

RACCORDS COUDÉS filetés
(sachet de 2 pièces)


- sans rosace

840015.2P	M 1/2" F 1/2" L 50 H 27
------------------	-------------------------

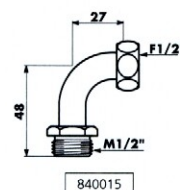


Raccords coudés, Raccords équerres

 DELABIE



COUDE de sortie mural, pour flexible de douche

868121 M 1/2" M 1/2" (sachet de 1 pièce)

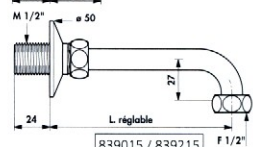


RACCORDS COUDÉS téléscopiques, pour départ de douche à encastrer.

Longueur réglable. Rosace ø 50 (sachet de 1 pièce)

839015 M 1/2" F 1/2" L 50-90 H 27

839815 M 1/2" F 1/2" L 80-120 H 27

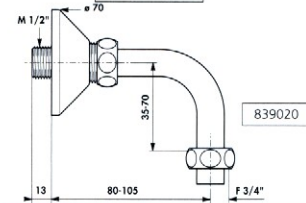


RACCORD COUDÉ

Longueur et hauteur réglables. Rosace ø 70

Ecrou F 3/4" coulissant (sachet de 1 pièce)

839020 M 1/2" F 3/4" L 70-90 H 30-80

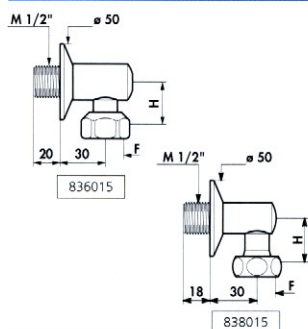

RACCORDS ÉQUERRES

• avec robinet d'arrêt incorporé (sachet de 1 pièce)

836015 M 1/2" F 1/2" L 30 H 29


836215 M 1/2" F 1/2" L 20 H 29

836020 M 1/2" F 3/4" L 30 H 29 ± 2 mm à écrou F 3/4" coulissant

• sans robinet d'arrêt (sachet de 1 pièce)

838015 M 1/2" F 1/2" L 31 H 27

838020 M 1/2" F 3/4" L 31 H 29

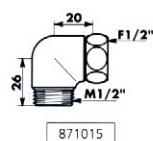

RACCORDS ÉQUERRES


(sachet de 2 pièces)

871015.2P M 1/2" E 1/2" L 20 H 25

871220.2P M 3/4" E 3/4" L 27 H 26

871020.2P M 1/2" E 3/4" L 20 H 25

871027.2P M 3/4" E 1/2" L 27 H 26

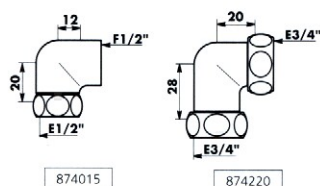

RACCORDS ÉQUERRES à écrou prisonnier

(sachet de 2 pièces)


874015.2P E 1/2" F 1/2" H 20 L 12

874020.2P E 3/4" F 1/2" H 20 L 12

874215.2P E 1/2" E 1/2" H 20 L 27

874220.2P E 3/4" E 3/4" H 20 L 28

E : écrou prisonnier

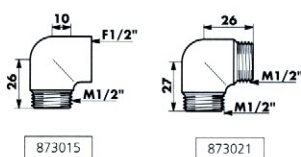

BOÎTES ÉQUERRES


(sachet de 2 pièces)

873015.2P M 1/2" F 1/2" H 26 L 10

873220.2P M 3/4" F 3/4" H 36 L 11

873021.2P M 1/2" M 1/2" H 27 L 26

873227.2P M 3/4" M 3/4" H 35 L 30

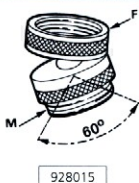

ROTULE (sachet de 1 pièce)

928015 F 1/2" M 1/2"

Recommandée pour adaptation du flexible de douche sur mélangeur bain-douche à sortie douche par dessous.

JOINT FILTRE plat en nylon, maille 0,6 mm


(sachet de 10 pièces)

60220.10P pour écrou 1/2"

60221.10P pour écrou 3/4"




RACCORDS COUDÉS

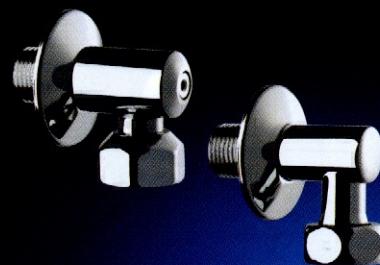

RACCORDS ÉQUERRES



RACCORDS ÉQUERRES

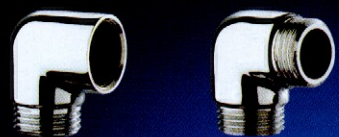

BOÎTES ÉQUERRES





ROTULE


RACCORD DROIT MF
RACCORDS DROITS chromés


(sachet de 2 pièces)

845312.2P	M 3/8" F 1/2" L 35 H 20 R ø40
845412.2P	M 3/8" F 1/2" L 45 H 20 R ø40
845612.2P	M 3/8" F 1/2" L 65 H 20 R ø40
845415.2P	M 1/2" F 1/2" L 40 H 20 R ø50
845615.2P	M 1/2" F 1/2" L 60 H 35 R ø50
845420.2P	M 1/2" F 3/4" L 45 H 25 R ø50

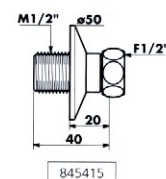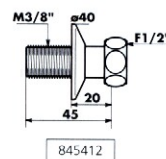
RACCORD DROIT MM
RACCORDS DROITS chromés

(sachet de 2 pièces)

845017.2P	M 3/8" M 1/2" L 52 H 27
845021.2P	M 1/2" M 1/2" L 43 H 23
845027.2P	M 1/2" M 3/4" L 43 H 23

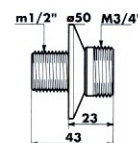


845027



RACCORDS DROITS de traversée de cloison chromés

(sachet de 2 pièces)

846415.2P	M 1/2" F 1/2" L 75 S 35 H 20 R ø50
846815.2P	M 1/2" F 1/2" L 115 S 70 H 20 R ø50
846421.2P	M 1/2" M 1/2" L 70 S 38 H 16 R ø50
846821.2P	M 1/2" M 1/2" L 110 S 74 H 21 R ø50
846521.2P	M 1/2" M 1/2" L 70 S 32 H 23 R ø60
846427.2P	M 1/2" M 3/4" L 73 S 38 H 18 R ø50
846827.2P	M 1/2" M 3/4" L 113 S 80 H 18 R ø50
846127.2P	M 1/2" M 3/4" L 133 S 100 H 18 R ø50

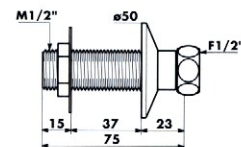

846415


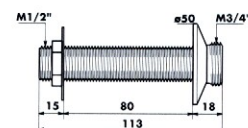


846827

RACCORD DROIT de traversée de cloison


ou **RACCORD EMBASE chromé** (sachet de 1 pièce)

846327	M 1/2" M 3/4" L 70 S 25 H 20 R ø60 contre-écrou à 3 vis
---------------	--

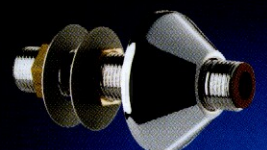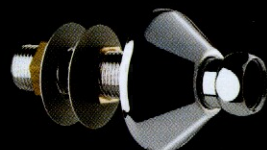
RACCORDS DROITS TC

RACCORDS DROITS TC
RACCORDS DROITS de traversée de cloison chromés

(sachet de 1 pièce)

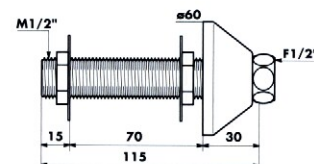
846715	M 1/2" F 1/2" L 115 S 70 H 32 R ø60
846621	M 1/2" M 1/2" L 110 S 63 H 32 R ø60
846627	M 1/2" M 3/4" L 113 S 63 H 32 R ø60
846721	M 1/2" M 1/2" L 70 S 23 H 32 R ø60

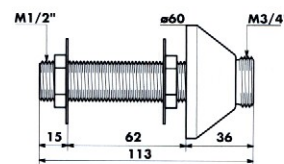


846715




846627

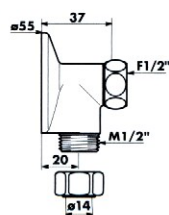

841015

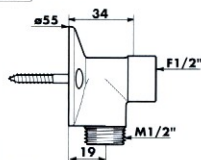

841415

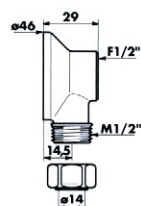

841000

RACCORDS APPLIQUES chromés,
fixation par patte à vis (sachet de 2 pièces)

- 841015.2P** M 1/2" F 1/2" écrou C.B. ø 14
- 841115.2P** M 1/2" F 1/2" sans écrou C.B.
- 841120.2P** M 1/2" F 3/4" sans écrou C.B.

APPLIQUES RENFORCÉES chromées,
fixation par 2 vis 5x35 fournies (sachet de 1 pièce)


- 841415** M 1/2" F 1/2" sans écrou C.B.
- 841315** M 1/2" F 1/2" avec écrou C.B. ø 14

DOUILLES APPLIQUES avec écrou C.B. (sachet de 1 pièce)


- 841000** M 1/2" F 1/2" chromée
- 841003** M 1/2" F 1/2" polie



RACCORDS APPLIQUES

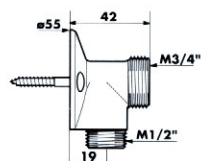

841327

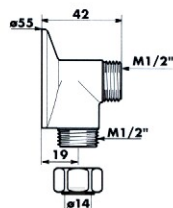

841021

RACCORDS APPLIQUES chromés,
fixation par 2 vis 5x35 fournies (sachet de 2 pièces)

- 841327.2P** M 1/2" M 3/4" sans écrou C.B.

RACCORDS APPLIQUES chromés,
fixation par patte à vis (sachet de 2 pièces)

- 841021.2P** M 1/2" M 1/2" avec écrou C.B. ø 14
- 841121.2P** M 1/2" M 1/2" sans écrou C.B.
- 841027.2P** M 1/2" M 3/4" avec écrou C.B. ø 14
- 841127.2P** M 1/2" M 3/4" sans écrou C.B.



RACCORDS APPLIQUES

LES RACCORDS SANITAIRES DELABIE :

- LA QUALITÉ "ROBINETIERS"
- UNE FINITION PARFAITE
- DES FORMES GÉNÉREUSES ADAPTÉES AUX ROBINETTERIES
- LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ