

# 形B32

タクタイルスイッチ用キートップ


共通の注意事項 ..... B-162  
規格認証一覧 ..... 後-6

CSM\_B32\_DS\_J\_1\_2

## 形B3F、形B3FS、形B3Wの 凸形プランジャタイプ専用の キートップ

- 大きさ、形状、カラーなど  
豊富なバリエーションを用意。

**RoHS適合** (詳細は、後-33ページをご覧ください。)

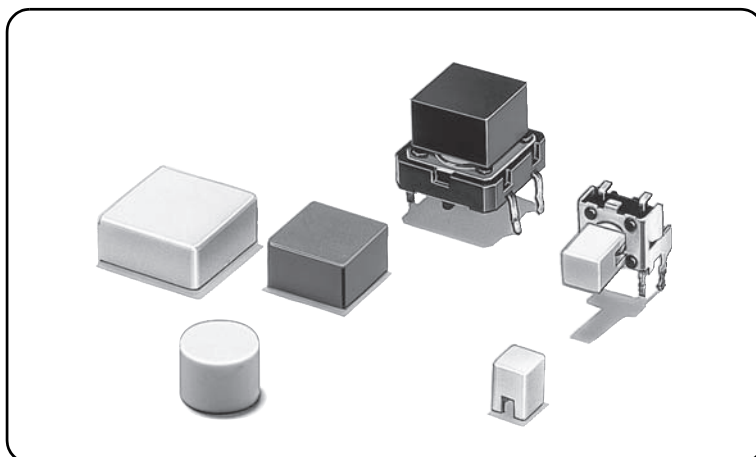

B  
3  
2

### 種類 (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

#### ●形B3F、形B3FS、形B3W専用

適用タイプ キートップの キートップ色 大きさ	6mm角のスイッチ用 形B3F-1000、3000、6000シリーズ、 形B3W-1000シリーズ、 形B3FSシリーズ			12mm角のスイッチ用 形B3F-4000、-5000シリーズ、 形B3W-4000シリーズ		
	4×4mm	φ6mm丸型	D型	9×9mm	12×12mm	φ9.5mm
アイボリー	◎形B32-1000	形B32-2000	形B32-2100	◎形B32-1200	◎形B32-1300	形B32-1600
黒	◎形B32-1010	形B32-2010	形B32-2110	◎形B32-1210	◎形B32-1310	形B32-1610
オレンジ	◎形B32-1020	—	—	◎形B32-1220	◎形B32-1320	形B32-1620
黄	◎形B32-1030	—	—	◎形B32-1230	◎形B32-1330	形B32-1630
青	◎形B32-1040	—	—	◎形B32-1240	◎形B32-1340	—
緑	形B32-1050	—	—	形B32-1250	形B32-1350	—
白	形B32-1060	—	—	形B32-1260	形B32-1360	—
赤	◎形B32-1080	—	—	◎形B32-1280	◎形B32-1380	—


注. 最小梱包単位は、1,000個/袋となります。発注は、最小梱包単位の整数倍をお願いします。

### 性能


使用温度範囲	-25~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	35~85%RH(+5~+35℃にて)

### 外形寸法 (単位:mm)




#### 形B32-10□0

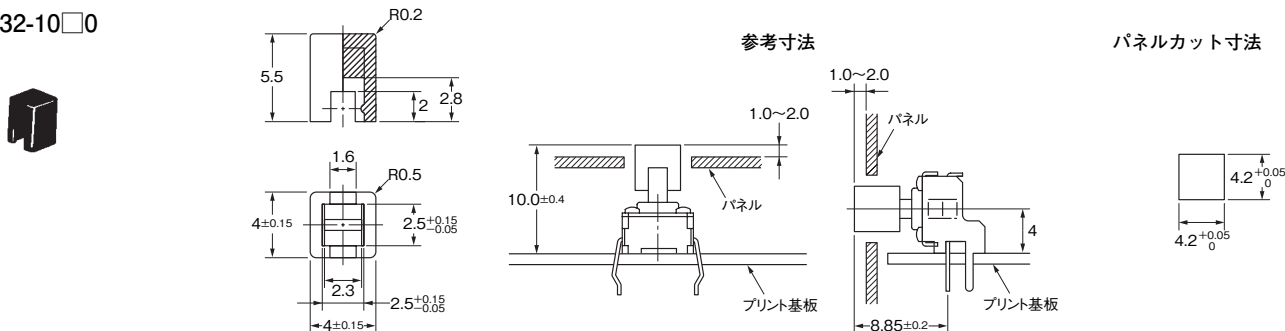

#### 形B32-2000 形B32-2010



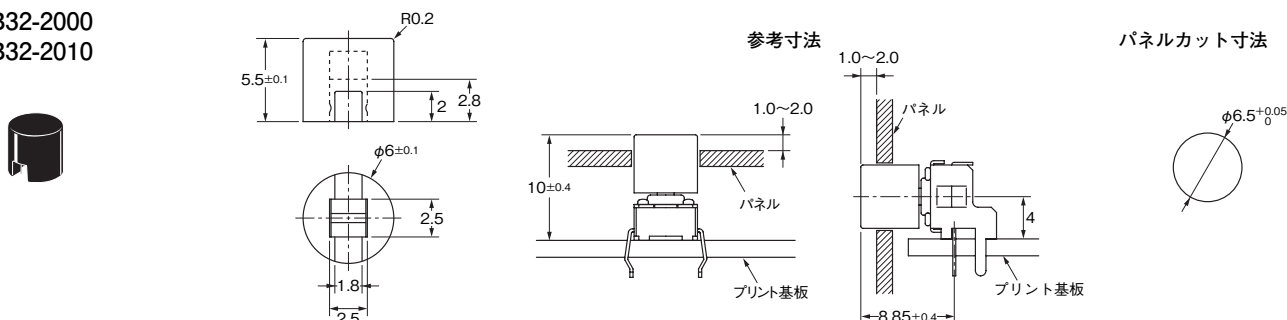


形B32-2100  
形B32-2110


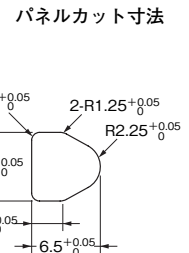
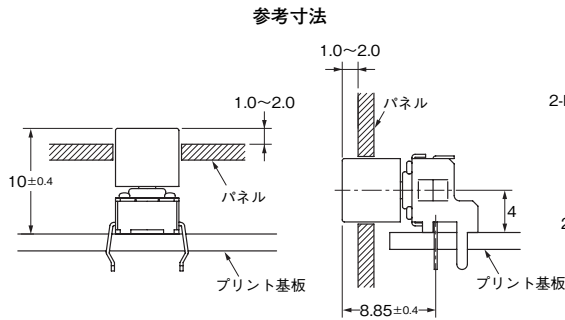
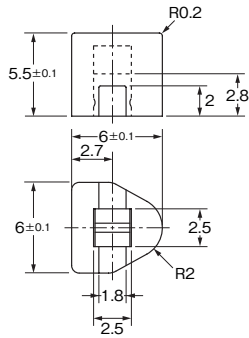


形B32-12□0




B  
3  
2

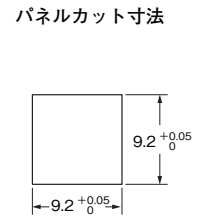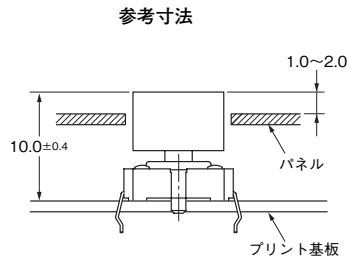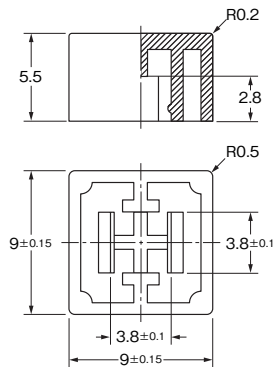

形B32-13□0

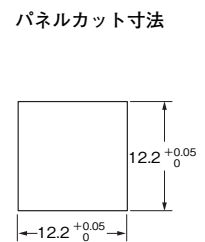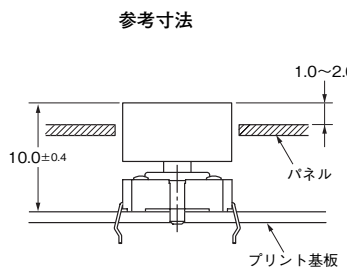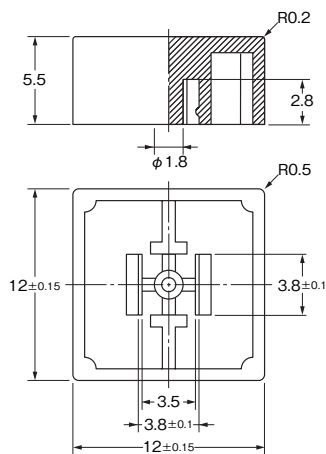 

形B32-16□0

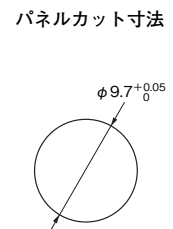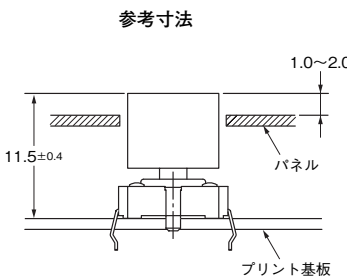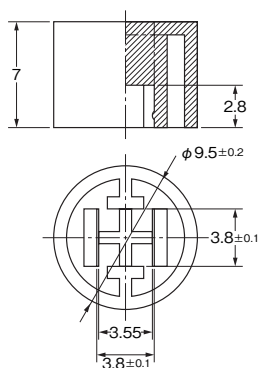

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

## ■正しくお使いください

### 使用上の注意

#### ●はんだ工程について

はんだ工程における熱に耐えることはできませんので、必ずはんだ工程後、スイッチに取りつけてください。