

PRODUKT DETAILS

ARTIKEL NUMMER: [12658FB](#)



RAD B 100X30/40 ROLLENLAGER RUECKENLOCH-GH M22 F.12

Rad Serie B

Schwarzer Vollgummiring und gepresste, geschweisste Stahlblechscheibe. Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager; Standard Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)- Lagerbuchse. Lagerung: Rollenkorblager.




Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehäuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish: verzinkt-weiss.

Rueckenloch Gehäuse fuer Bolzen 10-12 mm Durchm.

Technische Daten

Raddurchmesser	D	100 mm
Laufbreite	E	30,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	12 mm
Artikelgewicht		0,740 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	128 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10-12
Ausladung	F	37 mm
Gabelbreite	U	40 mm
Tragfähigkeit		80 kg

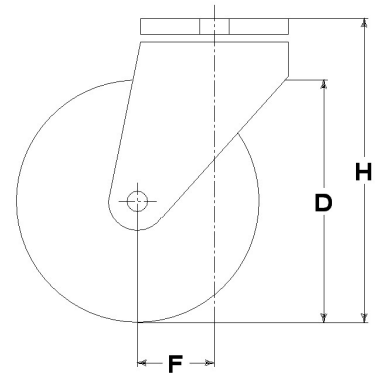

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [12058](#)

Ausführung mit Fadenschutz: [12658PFFB](#)

Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [12658FRFB](#)

Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fadenschutz: [12658FRPFFB](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**