

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



46-2231.11E0.000



<https://rs-online.eao.com/component/46-2231.1...>

お客様の製品:



46-2231.11E0.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明

電気的特性

保護等級:	II
-------	----

機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
-----------	-------

機械的寿命: 操作回数100万回
締め付けトルク: 2 ~ 3 Nm (17.7 ~ 26.6 Lb-in)
重量: 0.023 kg

周辺条件


IP前面保護等級: IP65
IK前面保護等級: IK03
使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C
耐衝撃性: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振動性: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

認証

認証: CSA, EAC, UL
準拠: CE
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant
規格: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, フラッシュ, 照光用, 赤, プラスチック, 透明, 丸形, 黒, プラスチック, モメンタリ, IP65, IK03
ハウジング 色: 黒
ハウジング 材質: プラスチック
最大接点数: 8
マウントカットアウト:

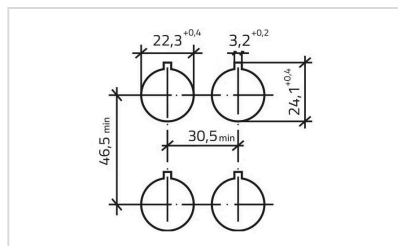

寸法図:

