



DOKONALÁ PŘESNOST. LEPŠÍ ZKUŠENOSTI.

TISKÁRNA M510

**Celodenní výkonnost.
Odolnost pro každý den.**

Výkonná tiskárna pro odborníky pracující v laboratořích,
oblasti bezpečnosti a elektroinstalace



Snadný import dat. Spolehlivá tvorba etiket.

Získejte více díky těmto funkcím, které šetří čas:


- ▶ Rychlost tisku 38 mm/s
- ▶ Jediné nabití baterie Li-ION baterie 3. generace vám vystačí na celý den práce*
- ▶ Import a ukládání datových souborů z USB disku
- ▶ Ostrý tisk v průmyslové kvalitě 300 dpi
- ▶ Návrh a tisk etiket pomocí dvou tlačítek nebo softwaru pro stolní počítač
- ▶ Snadná výměna kazet
- ▶ Odolnost vůči pádu z výšky 1,2 m

* Baterie je součástí všech sad tiskárny M510. K základnímu modelu k dokoupení.

**PROFESIONÁLNÍ
ZADÁVÁNÍ DAT**



TVORBA ETIKET
DO 38 mm

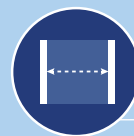

BEZOKRAJOVÝ
TISK



NÁVRH A TISK
POMOCÍ KLÁVESNICE
NEBO PC

TISKÁRNA M510



DALŠÍ MOŽNOSTI

DALŠÍ ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ

Jedna tiskárna – mnoho aplikací



LABORATOŘE

- ▶ S velkým množstvím rozměrů, barev a materiálů zvládnete více
- ▶ Snadná identifikace strojů, zařízení a majetku
- ▶ Spolehlivé označení i v tom nejchladnějším a nejdrsnějším prostředí



BEZPEČNOST A PROVOZ A 5S ZNAČENÍ

- ▶ Značení potrubí, nářadí a nástrojů
- ▶ Text ve větší velikosti uvidíte z bezpečnějších vzdáleností
- ▶ Lepší předávání informací: bezpečnost a dodržování předpisů a norem



ZNAČENÍ KABELŮ, VODIČŮ A ELEKTROINSTALACE

- ▶ Jediné zařízení pro tisk všech etiket, které na místě instalace potřebujete
- ▶ Snadná tvorba etiket díky vestavěným šablonám
- ▶ Štítky, bužírky, visačky nebo vlaječky pro náročné aplikace

Stovky účelových materiálů na všechna použití, která potřebujete

Několik nových materiálů etiket M510, o kterých musíte vědět

Materiály značky Brady Authentic mají ty nejlepší možné vlastnosti

Všechny dostupné možnosti materiálů najdete na Bradyeurope.com/M510materials



Vedení
a kabeláž



Elektroinstalace
a datová
komunikace



Výrobní
štítky



Bezpečnost
a provoz



Laboratoř

Víceúčelový Nylon s agresivním lepidlem (B-499)	☐	☐	☐	☐	☐
Do každého počasí Vinyl do každého počasí (B-595)	☐	☐	☐	☐	☐
Vialky a kryogenní nádoby Ultra tenké polyesterové etikety FreezerBondz™ (B-492), barevný polyester (B-494)	☐	☐	☐	☐	☐
Visačky Víceúčelové, odolné proti roztržení (B-109)	☐	☐	☐	☐	☐
Smršťovací bužírka PermaSleeve® (B-342)	☐	☐	☐	☐	☐
Vlaječky T-vlaječky nebo P-vlaječky (B-425), QuickFlag™ (B-483)	☐	☐	☐	☐	☐
Omotávací etikety Samolaminovací vinylové omotávací etikety s agresivním lepidlem (B-417)	☐	☐	☐	☐	☐
Omotávací etikety Lepicí samolaminovací vinylové omotávací etikety (B-427)	☐	☐	☐	☐	☐
Reflexní Odráží světlo ve špatně osvětlených místech (B-584)	☐	☐	☐	☐	☐
Metalizované Metalizovaný matně šedý polyester (B-428)	☐	☐	☐	☐	☐
BradyGrip® Materiál BradyGrip® s možností potisku se suchým zipem VELCRO® Brand Hook (B-414)	☐	☐	☐	☐	☐

= Unikátní materiály značky Brady



Získejte možnosti prémiového značení s optimalizovanými materiály Brady Authentic

Authentic materiály dokonale vyhovují tiskárnám Brady a přispívají k vysoké spolehlivosti a lepším provozním parametrům, kterých byste s materiály od ostatních nedosáhli. Dodáme vám nejširší možnou paletu barev, povrchů a aplikací určených přímo pro daný obor. Přejděte na materiál Authentic. Získejte víc s Brady.



Další informace získáte na stránkách bradyeurope.com/M510
po klepnutí nebo naskenováním kódu získáte produktové video.



Specifikace tiskárny M510

Specifikace tiskárny	
Technologie tisku	Termální přenos
Rozlišení tisku (dpi)	300 dpi
Rychlost tisku (mm/s)	38,10 mm/s
Barevné možnosti	Jednobarevný tisk
Max. šířka etikety (mm)	38,10 mm
Min. šířka etikety (mm)	5,97 mm
Doporučené denní zatížení	1000
Kapacita interní paměti	512 MB RAM, 256 MB Flash
Možnosti připojení	USB
Softwarová kompatibilita	Brady Workstation Ovladač pro používání softwaru jiných dodavatelů pro systém Windows
Typ čárového kódu	Kód 128, kód 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 z 5, Další informace viz Brady WorkStation, UPC-A, UPC-E, datová matrice, QR kód
Integrované symboly	480
Specifikace tiskárny	
Rozměry	146,05 mm (š) x 95,25 mm (v) x 254,00 mm (h)
Hmotnost (kg)	1,38 kg
Nůž	Manuální řezání S přidržením etikety
Záruka	2 roky



Sada pro základní návrh etiket Brady Workstation umožňuje základní design a tisk etiket z PC, vkládání obrázků a jednoduchou serializaci nebo import dat.



Tiskárna M510

Č. výrobku	Popis
177181	Tiskárna etiket M510 EU*
322723	Tiskárna etiket M510 EU + Brady Workstation Suite**
322725	Tiskárna etiket M510 UK*
322727	Tiskárna etiket M510 UK + Brady Workstation Suite**

*Tato tiskárna M510 se dodává v kartonové krabici s dobíjecí NiMH baterií, AC adaptérem, kazetou vinylových etiket B-595, a stručným návodem k obsluze, kabelem USB, *základním programem pro připojení k PC **Brady Workstation Basic Design** nebo **sadou aplikací **Brady Workstation Advanced Suite** a s USB diskem s ovladačem a návodem k použití.


Příslušenství

Č. výrobku	Popis
176990	AC adaptér pro přenosné tiskárny M410, M510, M511, M610, M611
176996	Odolný kufřík pro přenosnou tiskárnu M510
150617	Měkká ochranná taška pro přenosné tiskárny M211, M210, BMP21, M510, BMP51
175673	Dobíjecí lithium-iontová baterie pro tiskárny M510, M610, M710
175674	Dobíjecí NiMH baterie pro tiskárny M510, M610, M710

Sada tiskárny M510

Č. výrobku	Popis
177185	Sada přenosné tiskárny etiket M510 EU*
322724	Sada přenosné tiskárny etiket M510 EU + Brady Workstation Suite**
322726	Sada přenosné tiskárny etiket M510 UK*
322728	Sada přenosné tiskárny etiket M510 UK + Brady Workstation Suite**

Tiskárna M510 se dodává v odolném kufříku s dobíjecí NiMH baterií, AC adaptérem, kazetou vinylových etiket B-595, magnetem, univerzálním háčkem, stručným návodem k obsluze, USB kabelem, *základním programem pro připojení k PC **Brady Workstation Basic Design** nebo **sadou aplikací **Brady Workstation Advanced Suite** a s USB diskem s ovladačem a návodem k použití.

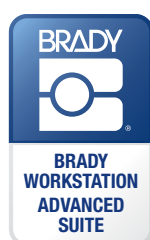

Brady Workstation Advanced Suite: Sada aplikací poskytující množství šablon a nástrojů pro snadnou přípravu etiket a značení kabelů. Podpora 2D čárových kódů.

