

Komfort ohne Kompromisse.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm
bietet Schutz und Tragekomfort
für alle, die bei der Arbeit mit
Höhen und Tiefen zu tun haben.



Einführung eines neuen Sortiments an Schutzhelmen.

Ob Sie nun in der Höhe oder am Boden arbeiten – Ihr Arbeitsalltag ist individuell. Wir bieten Ihnen einen Schutzhelm, der den täglichen Herausforderungen gerecht wird. Denn wenn es um die Sicherheit geht, können für 3M die Ansprüche niemals hoch genug sein. Deswegen sind wir stolz darauf, den 3M™ SecureFit™ Schutzhelm vorstellen zu können.

Von unserem patentierten Design bis zu unseren branchenführenden Innovationen – der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm wurde von Sicherheitsexperten konzipiert, die die Bedürfnisse von Arbeitern genau im Blick haben. Das Ergebnis ist ein revolutionäres Helmdesign. Komfort ohne Kompromisse.

www.3Marbeitsschutz.de

Eigenschaften und Nutzen

- ▶ Bebänderungssystem mit patentierter Druckverteilungstechnologie
- ▶ Mit einem 4- oder 6-Punkt-Ratschenverschlussystem kann der Träger die Helmhöhe und die Passform auswählen
- ▶ Die Produktlinie X5000 erfüllt die Anforderungen der Normen EN 12492 oder EN 397 für Arbeitsschutzhelme (kann entsprechend der jeweiligen Norm angepasst werden)
- ▶ Von Kletterhelmen inspiriertes randloses Design
- ▶ Mehrere vertikale Einstellpositionen für individuelle Passform
- ▶ Kombinierbar mit einer Vielzahl von 3M Visieren, Kapselgehörschützern und anderem Zubehör
- ▶ Wahlweise mit Belüftungsöffnungen (bei der X5500 Serie)

Gängige Anwendungen

- ▶ Alle gewerblichen Arbeiten, die in großen Höhen oder in deren Nähe ausgeführt werden
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Fertigung
- ▶ Öl-, Gas- und Windenergieversorger
- ▶ Forstwirtschaft



3M Innovationen bei der Arbeit.

Von der patentierten Druckverteilungstechnologie bis zum UVicator™ UV-Indikator, im 3M™ SecureFit™ Schutzhelm stecken zahlreiche Innovationen von 3M. Erhältlich in zwei Modellvarianten. Der X5000 und der X5500 sind so konzipiert, dass sie allen Anforderungen gerecht werden – egal bei welcher Aufgabe.

3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5000



3M™ Druckverteilungstechnologie

Diese patentierte Technologie re-duziert den Druck auf die Stirn im Vergleich zu herkömmlichen 3M Helmen um 20 %.



Ratschenverschlussystem

Das mühelos zu drehende 6-Punkt-Ratschenverschluss-system ist in niedriger Position am Kopf befestigt, um Sicherheit und Tragekomfort zu verbessern.



Erfüllt die europäischen Sicherheitsnormen (EN)

Das 4-Punkt-Kinnriemen-Umstellsystem von 3M ermöglicht es dem Träger, zwischen den Normen EN 12492 und EN 397 zu wechseln. Zertifiziert nach EN 12492, EN 397 und EN 50365 (1000V).*

*Je nach Konfiguration des Kinnriemens.
Keine Reflexmaterialien bei 1000V.



UVicator™ UV-Indikator

Eine patentierte Technologie, die den Träger darauf hinweist, wann der Helm aufgrund der UV-Belas-tung gewechselt werden sollte.



Kinnriemen

Die Standardausführung verfügt über einen einstellbaren Kunst-stoff-Kinnriemen mit Verschluss*. Wahlweise ist der Kinnriemen auch mit Magnetverschluss erhältlich und sorgt so für mehr Sicherheit. Hervorragende Belüftung durch Öffnungen hinten und an der Seite.

* Kein Magnetverschluss bei 1000 V.



Individuelle Ausstattung

3M bietet verschiedenes Zubehör, um den spezifischen Anforderungen jeder Aufgabe gerecht zu werden.



Halterungen für elastische Riemen

Zum Anbringen von 3M Voll-sichtbrillen und Stirnleuchten lassen sich an dafür vorgese-henen Halterungen elastische Riemen befestigen.

Zubehör-Einkerbungen

Die Einkerbungen dienen der Befestigung von 3M Kapsel-gehörschützern und Kommu-nikationsgeräten.



Abnehmbares Schweißband

Die Schweißbänder können abgenommen, gewaschen oder durch Ersatzschweiß-bänder ersetzt werden.



3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500



3M™ Druckverteilungstechnologie

Diese patentierte Technologie re-duziert den Druck auf die Stirn im Vergleich zu herkömmlichen 3M Helmen um 20 %.



Ratschenverschlusssystem

Das mühelos zu drehende 6-Punkt-Ratschenverschluss- system ist in niedriger Position am Kopf befestigt, um Sicherheit und Tragekomfort zu verbessern.



Erfüllt die europäischen Sicherheitsnormen (EN)

Zertifiziert nach EN 397 und EN 50365 (1000V).*

*darf nicht zusammen mit Reflexmaterial oder einem Kinnriemen mit Magnetverschluss verwendet werden.



UVicator™ UV-Indikator

Eine patentierte Technologie, die den Träger darauf hinweist, wann der Helm aufgrund der UV-Belas-tung gewechselt werden sollte.



X5500 –wahlweise mit Belüftung



Individuelle Ausstattung

3M bietet verschiedenes Zubehör, um den spezifischen Anforderungen jeder Aufgabe gerecht zu werden.

Zubehör-Einkerbungen

Die Einkerbungen dienen der Befestigung von 3M Kapsel-gehörschützern und Kommu-nikationsgeräten.



Halterungen für elastische Riemen

Zum Anbringen von 3M Voll-sichtbrillen und Stirnleuchten lassen sich an dafür vorgese-henen Halterungen elastische Riemen befestigen.



Abnehmbares Schweißband

Die Schweißbänder können abgenommen, gewaschen oder durch Ersatzschweiß-bänder ersetzt werden.

Individuell anpassbar

Statten Sie Ihren 3M™ SecureFit™ Schutzhelm durch umfangreiches Zubehör so aus, wie es Ihren Arbeitsanforderungen entspricht.



3M™ Kurzvisier

Gefertigt aus Polycarbonat und mit einer Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung versehen. Bietet Schlagschutz für vielfältige Anwendungen. Erhältlich in Transparent, Grau und Gelb.



3M™ Visierhalter U5B/FH1

Ermöglicht die Befestigung verschiedener 3M Visiere an den Schutzhelmen der 3M™ SecureFit™ Serie. Ein einzigartiges System, das den Visierwechsel innerhalb weniger Sekunden erlaubt.



Kinnriemen gemäß EN 397 – kein Umstellschalter

Entscheiden Sie sich für den Kinnriemen mit Kunststoffverschluss ohne Umstellschalter oder wechseln Sie zum Premium-Modell mit Magnetverschluss und Schnell-Entriegelung. Der Magnetverschluss darf nicht bei 1000-V-Varianten verwendet werden.



Der Kinnriemen mit Umstellschalter entspricht den Normen EN 12492 und EN 397

Der 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen den Anforderungen der Normen EN 12492 und EN 397 – nur beim X5000.




Schweißbänder

Die 3M™ SecureFit™ Schutzhelm-Schweißbänder können zum Reinigen abgenommen werden. Bei Bedarf sind auch Ersatzschweißbänder erhältlich.



Ersatzriemen und Ersatzbebänderungssysteme

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres 3M™ SecureFit™ Schutzhelms mit zugelassenen Ersatzteilen für die 4-Punkt- oder 6-Punkt-Bebänderung. Oder fügen Sie Ihrer 4-Punkt-Bebänderung einfach einen Riemen hinzu, um ein 6-Punkt-System zu erhalten. Öffnungen hinten und an der Seite.

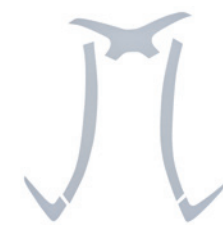

Set an reflektierenden Aufklebern

Die 3M™ Scotchlite™ reflektierenden Aufkleber sind selbstklebend und bieten ein druckempfindliches Klebstofftransfersystem, das eine einfache Anwendung ermöglicht.

Die Reflexmaterialien dürfen nicht bei 1000-V-Varianten verwendet werden.



3M™ X5 Lampenhalterung

Für die Befestigung von (Bergbau-) Lampen an 3M™ Arbeitsschutzhelmen entwickelt, besteht die 3M™ X5 Lampenhalterung aus einem dunkelgrauen ABS-Werkstück und zwei Streifen 3M™ VHB™ doppelseitigem, druckempfindlichem Klebeband. Bei entsprechender Befestigung an einem Arbeitsschutzhelm ermöglicht der Schlitz die Anbringung von Lampen verschiedener Hersteller.

Bestellinformationen: X5000

Produkt-Nr.	Beschreibung	3M Katalog-Nr.	EAN	Menge
Belüftet – mit Reflexaufkleber				
X5001V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5001V-CE, weiß, belüftet, reflektierend, CE	7100175093	04054596580466	4 Stk./Karton
X5002V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5002V-CE, gelb, belüftet, reflektierend, CE	7100175094	04054596591981	4 Stk./Karton
X5003V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5003V-CE, blau, belüftet, reflektierend, CE	7100175095	04054596592032	4 Stk./Karton
X5004V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5004V-CE, grün, belüftet, reflektierend, CE	7100175096	04054596592063	4 Stk./Karton
X5005V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5005V-CE, rot, belüftet, reflektierend, CE	7100175097	04054596592100	4 Stk./Karton
X5007V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5007V-CE, orange, belüftet, reflektierend, CE	7100175098	04054596592131	4 Stk./Karton
X5012V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5012V-CE, schwarz, belüftet, reflektierend, CE	7100175099	04054596592162	4 Stk./Karton
X5014V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5014V-CE, Hi-Viz/neongrün, belüftet, reflektierend, CE	7100175100	04054596592193	4 Stk./Karton
Belüftet – 1000 V Version				
X5001VE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5001VE-CE, weiß, belüftet, 1000V, CE	7100175101	04054596592322	4 Stk./Karton
X5002VE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5002VE-CE, gelb, belüftet, 1000V, CE	7100175511	04054596592414	4 Stk./Karton
X5003VE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5003VE-CE, blau, belüftet, 1000V, CE	7100175512	04054596592445	4 Stk./Karton
X5004VE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5004VE-CE, grün, belüftet, 1000V, CE	7100175533	04054596592476	4 Stk./Karton
X5005VE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5005VE-CE, rot, belüftet, 1000V, CE	7100175534	04054596592506	4 Stk./Karton
X5007VE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5007VE-CE, orange, belüftet, 1000V, CE	7100175535	04054596592544	4 Stk./Karton
X5012VE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5012VE-CE, schwarz, belüftet, 1000V, CE	7100175536	04054596592575	4 Stk./Karton
X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5014VE-CE, Hi-Viz/neongrün, belüftet, 1000V, CE	7100175537	04054596592612	4 Stk./Karton

Bestellinformationen: X5500

Produkt-Nr.	Beschreibung	3M Katalog-Nr.	EAN	Menge
Nicht belüftet				
X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5501NVE-CE, nicht belüftet, weiß, CE	7100175538	04054596593909	10 Stk./Karton
X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5502NVE-CE, nicht belüftet, gelb, CE	7100175539	04054596593930	10 Stk./Karton
X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5514NVE-CE, nicht belüftet, Hi-Viz/neongrün, CE	7100175545	04054596594135	10 Stk./Karton
X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5501NVE-CE, nicht belüftet, weiß, CE	7100175599	04054596593596	4 Stk./Karton
X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5502NVE-CE, nicht belüftet, gelb, CE	7100175600	04054596593626	4 Stk./Karton
X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5503NVE-CE, nicht belüftet, blau, CE	7100175601	04054596593657	4 Stk./Karton
X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5504NVE-CE, nicht belüftet, grün, CE	7100175602	04054596593688	4 Stk./Karton
X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5505NVE-CE, nicht belüftet, rot, CE	7100175603	04054596593718	4 Stk./Karton
X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5507NVE-CE, nicht belüftet, orange, CE	7100175604	04054596594074	4 Stk./Karton
X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5512NVE-CE, nicht belüftet, schwarz, CE	7100175605	04054596593770	4 Stk./Karton
X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5514NVE-CE, nicht belüftet, Hi-Viz/neongrün, CE	7100175606	04054596593800	4 Stk./Karton
belüftet – MOQ 4 Stk.				
X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5501V-CE, weiß, belüftet, CE	7100175546	04054596594166	10 Stk./Karton
X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5502V-CE, gelb, belüftet, CE	7100175547	04054596594197	10 Stk./Karton
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5514V-CE, Hi-Viz/neongrün, belüftet, CE	7100175553	04054596594401	10 Stk./Karton
X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5501V-CE, weiß, belüftet, CE	7100175591	04054596593350	4 Stk./Karton
X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5502V-CE, gelb, belüftet, CE	7100175592	04054596593381	4 Stk./Karton
X5503V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5503V-CE, blau, belüftet, CE	7100175593	04054596593411	4 Stk./Karton
X5504V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5504V-CE, grün, belüftet, CE	7100175594	04054596593442	4 Stk./Karton
X5505V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5505V-CE, rot, belüftet, CE	7100175595	04054596593473	4 Stk./Karton
X5507V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5507V-CE, orange, belüftet, CE	7100175596	04054596594326	4 Stk./Karton
X5512V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5512V-CE, schwarz, belüftet, CE	7100175597	04054596593534	4 Stk./Karton
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5514V-CE, Hi-Viz/neongrün, belüftet, CE	7100175598	04054596593565	4 Stk./Karton

*Großmengen-Bestellung möglich



Bestellinformationen: Zubehör für X5000 und X5500

Produkt-Nr.	Beschreibung	3M Katalog-Nr.	EAN	Menge
3M™ Kurzvisier				
X5-SV01-CE	3M™ Kurzvisier X5-SV01-CE für Schutzhelm X5000, transparent, Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, Polycarbonat, CE	7100176840	04054596600881	10 Stk./Karton
X5-SV02-CE	3M™ Kurzvisier X5-SV02-CE für Schutzhelm X5000, grau, Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, Polycarbonat, CE	7100176972	04054596605923	10 Stk./Karton
X5-SV03-CE	3M™ Kurzvisier X5-SV03-CE für Schutzhelm X5000, gelb, Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, Polycarbonat, CE	7100176968	04054596605961	10 Stk./Karton
3M™ Visierhalter				
U5B-CE	3M™ Visierhalter U5B-CE für SecureFit™ Schutzhelme	7100179684	04054596608597	10 Stk./Karton
FH1	3M™ Visierhalter FH1 für 3M™ Schutzhelme	7100290153		10 Stk./Karton
3M™ Kinnriemen für den X5000				
X5-S4PTCS1	3M™ Standard-4-Punkt-Kinnriemen X5-S4PTCS1 mit Verschluss für SecureFit™ Schutzhelme	7100175586	04054596595408	10 Stk./Karton
X5-S4PTCS2	3M™ Standard-4-Punkt-Kinnriemen X5-S4PTCS2 mit Verschluss und Umstellschalter für SecureFit™ Schutzhelme	7100175587	04054596595439	10 Stk./Karton
X5-P4PTCS1	3M™ Premium-4-Punkt-Kinnriemen X5-P4PTCS1 mit Magnetverschluss für SecureFit™ Schutzhelme	7100175588	04054596595477	10 Stk./Karton
X5-P4PTCS2	3M™ Premium-4-Punkt-Kinnriemen X5-P4PTCS2 mit Magnetverschluss und Umstellschalter für SecureFit™ Schutzhelme	7100175589	04054596595507	10 Stk./Karton
3M™ Bebänderungen				
X5-SWBD01	3M™ Ersatz-Schweißband X5-BWPD01, schwarz/grau für SecureFit™ Schutzhelme	7100180680	04054596617315	10 Stk./Karton
X5-6PTSTRAP	3M™ 6-Punkt-Bebänderungsriemen X5-6PTSTRAP für SecureFit™ Schutzhelme	7100180681	04054596609495	10 Stk./Karton
X5-4PTSUS	3M™ Ersatz-4-Punkt-Bebänderungsriemen X5-4PTSUS für SecureFit™ Schutzhelm X5000	7100180682	04054596609525	10 Stk./Karton
X5-6PTSUS	3M™ Ersatz-6-Punkt-Bebänderungsriemen X5-6PTSUS für SecureFit™ Schutzhelm X5000	7100180703	04054596617353	10 Stk./Karton
3M™ Scotchlite™ Reflektierende Aufkleber				
X5-REFKIT	3M™ Reflektierende Aufkleber X5-REFKIT für SecureFit™ Schutzhelme	7100175590	04054596595538	10 Stk./Karton

Wichtiger Hinweis

Produktauswahl und Anwendung: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes mit ein sowie eine Durchsicht aller relevanten nationalen und/oder europäischen Verordnungen und Normen. Werden angemessene Bewertung, Auswahl und Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Sicherheitsausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Garantie, beschränkter Gewährleistungsbehelf und Haftungsausschluss: Für das/die 3M Produkt(e) gilt eine Haftungsbeschränkung. Informationen zur Gewährleistung und Haftungsbeschränkung finden Sie in Ihrem Liefervertrag oder in den 3M Verkaufsbedingungen.

3M Produkte zur industriellen und gewerblichen Nutzung sind für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt.

Personal Safety Division - Arbeitsschutz

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Deutschland
+49 2131 88 19 265
arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3M.de/arbeitsschutz

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
+43 147 00 52
arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3MAustria.at/arbeitsschutz

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
+41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/arbeitsschutz

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2023.
3M, Scotchlite, SecureFit und Uvicator sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten. OMG862237

