


Paliers à semelle – séries SNN et SD 3100

Manchons de serrage

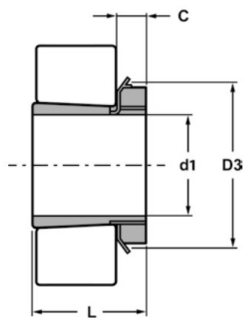


Manchon de serrage	d1				L	D3	C	Poids	Ecrou		Rondelle	
	H	HE	HS	HA					NSK	RHP	NSK	RHP
	mm	Pouces	Pouces	Pouces	mm	mm	mm	kg	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
H2305	20	3/4			35	38	8	0,087	AN05	KM05	AW05X	MB05
H2306	25	1			38	45	8	0,126	AN06	KM06	AW06X	MB06
H2307	30				43	52	9	0,165	AN07	KM07	AW07X	MB07
H2308	35	1,1/4	1,3/8		46	58	10	0,224	AN08	KM08	AW08X	MB08
H2309	40	1,1/2		1,7/16	50	65	11	0,280	AN09	KM09	AW09X	MB09
H2310	45	1,3/4	1,5/8	1,11/16	55	70	12	0,362	AN10	KM10	AW10X	MB10
H2311	50	2	1,7/8	1,15/16	59	75	12	0,420	AN11	KM11	AW11X	MB11
H2312	55		2,1/8		62	80	13	0,481	AN12	KM12	AW12X	MB12
H2313	60	2,1/4	2,3/8	2,3/16	65	85	14	0,557	AN13	KM13	AW13X	MB13
H2315	65	2,1/2		2,7/16	73	98	15	1,050	AN15	KM15	AW15X	MB15
H2316	70	2,3/4		2,11/16	78	105	17	1,280	AN16	KM16	AW16X	MB16
H2317	75	3		2,15/16	82	110	18	1,450	AN17	KM17	AW17X	MB17
H2318	80			3,3/16	86	120	18	1,690	AN18	KM18	AW18X	MB18
H2319	85	3,1/4			90	125	19	1,920	AN19	KM19	AW19X	MB19
H2320	90	3,1/2		3,7/16	97	130	20	2,150	AN20	KM20	AW20X	MB20
H2322	100	4		3,15/16	105	145	21	2,740	AN22	KM22	AW22X	MB22
H2326	115	4,1/2		4,7/16	121	165	23	4,600	AN26	KM26	AW26X	MB26
H2328	125	5		4,15/16	131	180	24	5,550	AN28	KM28	AW28X	MB28
H2330	135	5,1/4		5,3/16	139	195	26	6,630	AN30	KM30	AW30X	MB30
H2332	140	5,1/2		5,7/16	147	210	28	9,140	AN32	KM32	AW32X	MB32
H3134	150	6		5,15/16	122	220	29	8,380	AN34	KM34	AW34X	MB34
H3136	160	6,1/2		6,7/16	131	230	30	9,500	AN36	KM36	AW36X	MB36
H3138	170	6,3/4		6,15/16	141	240	31	10,800	AN38	KM38	AW38X	MB38
H3140	180	7		7,3/16	150	250	32	12,100	AN40	KM40	AW40X	MB40
H3144	200			7,15/16	161	280	35	14,700	AN44	HM44T	AL44	MB44
H3148	220				172	300	37	17,300	AN48	HM48T	AL48	MB48
H3152	240				190	330	39	22,000	AN52	HM52T	AL52	MB52
H3156	260				195	350	41	24,500	AN56	HM56T	AL56	MB56
H3160	280				208	380	40	30,200	AN60	HM3160	AL60	MS3160
H3164	300				226	400	42	34,900	AN64	HM3164	AL64	MS3164
H3168	320				254	440	55	49,500	AN68	HM3168	AL68	MS3168
H3172	340				259	460	58	54,200	AN72	HM3172	AL72	MS3172
H3176	360				264	490	60	61,700	AN76	HM3176	AL76	MS3176
H3180	380				272	520	62	70,600	AN80	HM3180	AL80	MS3180


Paliers à semelle – séries SNN et SD 3100

Ecrous de serrage

Ecrou monté avec rondelle de blocage – séries AN05/KM05 à AN40/KM40

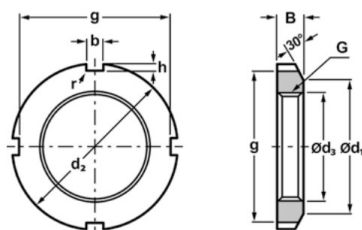

Ecrou monté avec cavalier de blocage – séries AN44/HM44T

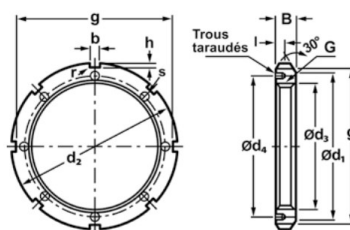

Ecrou		d2 mm	d1 mm	g mm	d3 mm	Taraudage G	B mm	b mm	h mm	l	Trous taraudés Filetages d'écrou	D5	Poids kg	Rondelle	
NSK	RHP													NSK	RHP
Réf.	Réf.													Réf.	Réf.
AN05	KM05	38	32	34	25,8	M25x1,5	7	5	2,0				0,025	AW05X	MB05
AN06	KM06	45	38	41	30,8	M30x1,5	7	5	2,0				0,043	AW06X	MB06
AN07	KM07	52	44	48	35,8	M35x1,5	8	5	2,0				0,053	AW07X	MB07
AN08	KM08	58	50	53	40,8	M40x1,5	9	6	2,5				0,085	AW08X	MB08
AN09	KM09	65	56	60	45,8	M45x1,5	10	6	2,5				0,119	AW09X	MB09
AN10	KM10	70	61	65	50,8	M50x1,5	11	6	2,5				0,148	AW10X	MB10
AN11	KM11	75	67	69	56,0	M55x2	11	7	3,0				0,158	AW11X	MB11
AN12	KM12	80	73	74	61,0	M60x2	11	7	3,0				0,174	AW12X	MB12
AN13	KM13	85	79	79	66,0	M65x2	12	7	3,0				0,203	AW13X	MB13
AN15	KM15	98	90	91	76,0	M75x2	13	8	3,5				0,287	AW15X	MB15
AN16	KM16	105	95	98	81,0	M80x2	15	8	3,5				0,397	AW16X	MB16
AN17	KM17	110	102	103	86,0	M85x2	16	8	3,5				0,451	AW17X	MB17
AN18	KM18	120	108	112	91,0	M90x2	16	10	4,0				0,556	AW18X	MB18
AN19	KM19	125	113	117	96,0	M95x2	17	10	4,0				0,658	AW19X	MB19
AN20	KM20	130	120	122	101,0	M100x2	18	10	4,0				0,698	AW20X	MB20
AN22	KM22	145	133	135	111,0	M110x2	19	12	5,0				0,965	AW22X	MB22
AN24	KM24	155	138	145	121,0	M120x2	20	12	5,0				1,080	AW24X	MB24
AN26	KM26	165	149	155	131,0	M130x2	21	12	5,0				1,250	AW26X	MB26
AN28	KM28	180	160	168	141,0	M140x2	22	14	6,0				1,560	AW28X	MB28
AN30	KM30	195	171	183	151,0	M150x2	24	14	6,0				2,030	AW30X	MB30
AN32	KM32	210	182	196	161,5	M160x3	25	16	7,0				2,590	AW32X	MB32
AN34	KM34	220	193	206	171,5	M170x3	26	16	7,0				2,800	AW34X	MB34
AN36	KM36	230	203	214	181,5	M180x3	27	18	8,0				3,070	AW36X	MB36
AN38	KM38	240	214	224	191,5	M190x3	28	18	8,0				3,390	AW38X	MB38
AN40	KM40	250	226	234	201,5	M200x3	29	18	8,0				3,690	AW40X	MB40
AN44	HM44T	280	250	260	222,0	M220x4	32	20	10,0	15	M8x1,25	238	5,200	AL44	MB44
AN48	HM48T	300	270	280	242,0	M240x4	34	20	10,0	15	M8x1,25	258	5,950	AL48	MB48
AN52	HM52T	330	300	306	262,0	M260x4	36	24	12,0	18	M10x1,5	281	8,050	AL52	MB52
AN56	HM56T	350	320	326	282,0	M280x4	38	24	12,0	18	M10x1,5	301	9,050	AL56	MB56
AN60	HM3160	380	340	356	302,0	M300x4	40	24	12,0	18	M10x1,5	326	11,800	AL60	MS3160
AN64	HM3164	400	360	376	322,5	M320x5	42	24	12,0	18	M10x1,5	345	13,100	AL64	MS3164
AN68	HM3168	440	400	410	342,5	M340x5	55	28	15,0	21	M12x1,75	372	23,100	AL68	MS3168
AN72	HM3172	460	420	430	362,5	M360x5	58	28	15,0	21	M12x1,75	392	25,100	AL72	MS3172
AN76	HM3176	490	450	454	382,5	M380x5	60	32	18,0	21	M12x1,75	414	31,000	AL76	MS3176
AN80	HM3180	520	470	484	402,5	M400x5	62	32	18,0	27	M16x2	439	37,000	AL80	MS3180